




拡散反射型ファイバセンサ
FT-50-V-V-R5

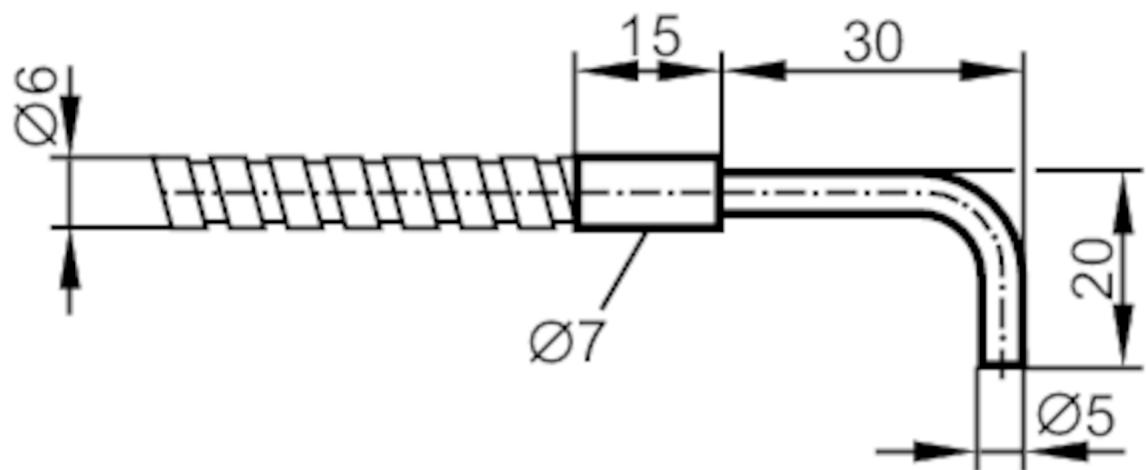

アプリケーション		
検出原理	拡散反射型光電センサ	
監視範囲		
増幅器検出距離	OBF, ODF, OMF	
OBF		
検出距離	[mm]	150
ODF		
検出距離	[mm]	1
OMF		
検出距離	[mm]	175
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-58～315
機械的仕様		
重量	[g]	112
センサヘッド形状		L型
センサヘッド径	[mm]	5
全長	[mm]	900
最小曲げ半径	[mm]	19
ファイバーレイアウト		①
ファイバ材質		ガラス

E20829



拡散反射型ファイバセンサ
FT-50-V-V-R5

ファイバヘッド材質	ステンレス 1.4305 (SUS303)
被覆材質	ステンレス 1.4305 (SUS303)
備考	
梱包数	1 個