


E20838



コネクタ(ソケット)

ADOGH080MSS0005B08

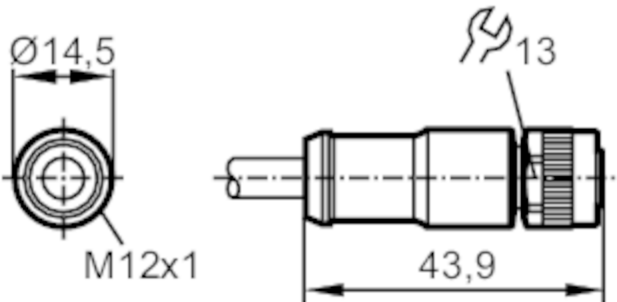

アプリケーション		
特長		シールドケーブル
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 60
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~85
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	290.7
外形寸法	[mm]	14.5 x 14.5 x 43.9
材質		TPU
外装材質		TPU
ロッキング材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E20838



コネクタ(ソケット)


ADOGH080MSS0005B08

電気接続

ケーブル: 5 m, PUR, 黒, シールド, 7 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ

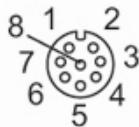

接続

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	screen

DIN 47100規格による色
芯線色 :
BN = 茶
BU = 青
GN = 緑
GY = 灰
PK = 桃
WH = 白
YE = 黄色
screen = シールド