


E20841



拡散反射型ファイバセンサ

FT-50-V-V-E4,7

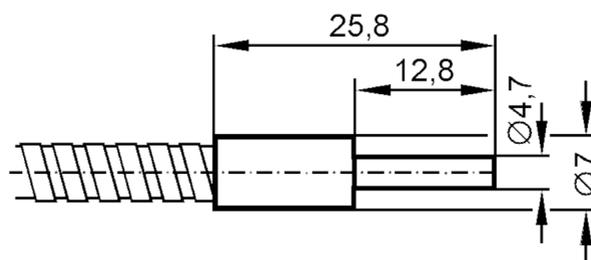

アプリケーション

検出原理 拡散反射型光電センサ

監視範囲

増幅器検出距離 OBF, ODF, OMF

OBF

検出距離 [mm] 150

ODF

検出距離 [mm] 1

OMF

検出距離 [mm] 175

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -58~315

機械的仕様

重量 [g] 112.5

センサヘッド形状 ストレート

センサヘッド径 [mm] 4.7

全長 [mm] 900

ファイバーレイアウト

ファイバ材質 ガラス

ファイバヘッド材質 ステンレス 1.4305 (SUS303)

被覆材質 ステンレス 1.4305 (SUS303)

備考

梱包数 1 個