




廃止品 - 参考資料

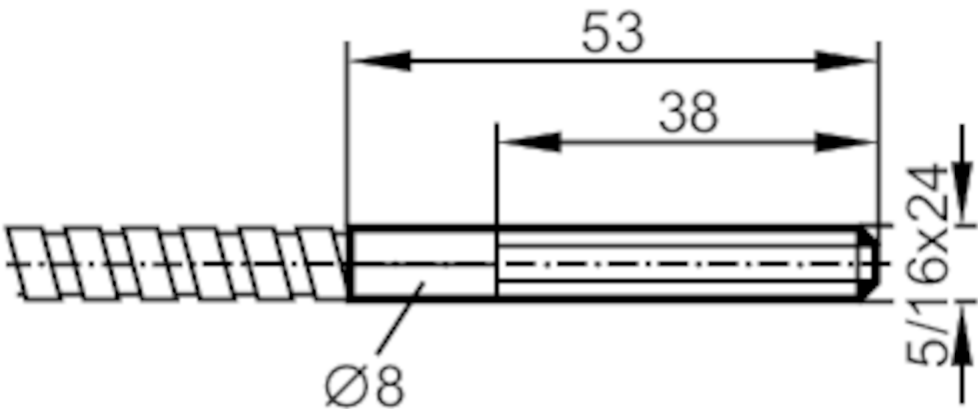

アプリケーション	
検出原理	透過型
監視範囲	
増幅器検出距離	ODF, OMF
ODF	
検出距離	[mm] 4
OMF	
検出距離	[mm] 1000
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -58～315
機械的仕様	
センサヘッド形状	ストレート
全長	[mm] 2000
最小曲げ半径	[mm] 19
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	ステンレス 1.4305 (SUS303)
被覆材質	ステンレス 1.4305 (SUS303)

E20977



透過型ファイバセンサ
FE-50-V-V-M5/16/2M

備考	
梱包数	1 個