


E20990



ミラー反射型センサ用反射ミラー
REFLECTOR LASER TS-10

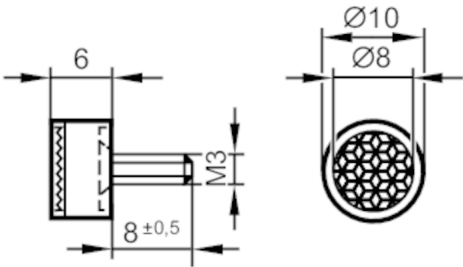

1 M3 8 mm 深さ

アプリケーション

仕様	円形, ミラー反射型光電センサ (レーザ光) 用, M3
----	------------------------------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-10~60
--------	------	--------

機械的仕様

重量	[g]	2.3
外形寸法	[mm]	Ø 10 / L = 6
反射部	[mm]	Ø 8
材質	ねじ: ステンレス1.4401(SUS316), スプリングワッシャー: ステンレス1.4401(SUS316), ナット: ステンレス1.4401(SUS316), フロントプレート: PMMA , ベース: ABS	

備考

梱包数	1 個
-----	-----