


E20991



ミラー反射型センサ用反射ミラー
REFLECTOR LASER TS-11X11

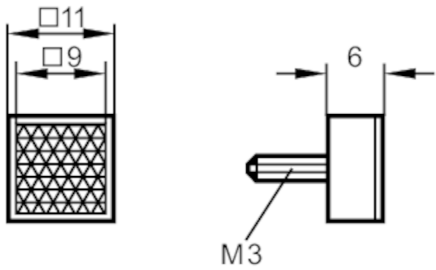

1 M3 8 mm 深さ

アプリケーション

仕様	角形, ミラー反射型光電センサ (レーザ光) 用, M3
----	------------------------------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-10～60
--------	------	--------

機械的仕様

重量	[g]	2.6
外形寸法	[mm]	11 x 11 x 6
反射部	[mm]	9 x 9
材質	ねじ: ステンレス1.4401(SUS316), スプリングワッシャー: ステンレス1.4401(SUS316), ナット: ステンレス1.4401(SUS316), フロントプレート: PMMA , ベース: ABS	

備考

梱包数	1 個
-----	-----