


E20992



ミラー反射型センサ用反射ミラー
REFLECTOR LASER TS-15

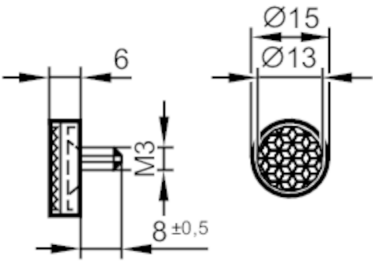

1 M3 8 mm 深さ

アプリケーション	
仕様	円形, ミラー反射型光電センサ (レーザ光) 用, M3
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -10～60
機械的仕様	
重量	[g] 2.8
外形寸法	[mm] Ø 15 / L = 6
反射部	[mm] Ø 13
材質	ねじ: ステンレス1.4401(SUS316), ワッシャー: ステンレス1.4401(SUS316), ナット: ステンレス1.4401(SUS316), フロントプレート: PMMA , ベース: ABS
備考	
梱包数	1 個