


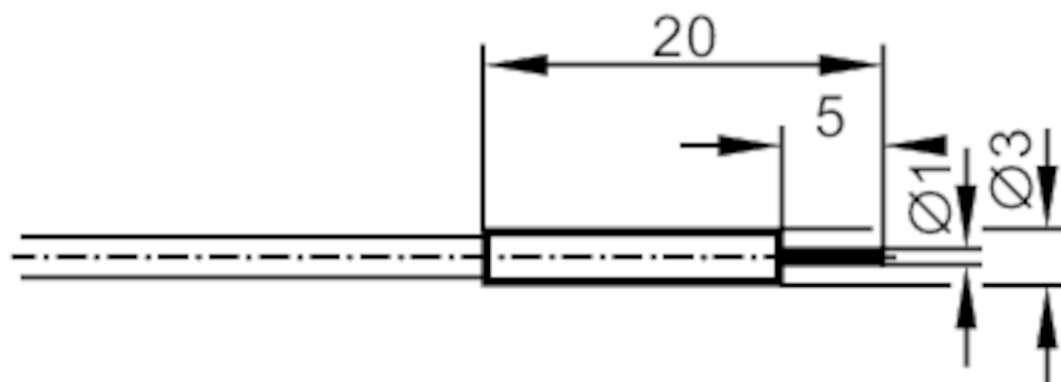

アプリケーション		
検出原理		拡散反射型光電センサ
アプリケーション		産業用環境向け
監視範囲		
増幅器検出距離		OCF, OKF, OOF, OUF
OCF (High Power)		
検出距離	[mm]	40
OKF		
検出距離	[mm]	8
OOF		
検出距離	[mm]	24
OUF		
検出距離	[mm]	8
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20~80
機械的仕様		
重量	[g]	37.5
センサヘッド形状		ストレート
センサヘッド径	[mm]	1
検出ヘッド長さ	[mm]	5

E20053



拡散反射型ファイバセンサ
FT-00-P-V-E1

全長	[mm]	600
最小曲げ半径	[mm]	20
ファイバーレイアウト		①
材質		アダプタ: PPE
ファイバ材質		ガラス
ファイバヘッド材質		ステンレス 1.4305 (SUS303)
被覆材質		塩化ビニール (PVC)
アクセサリ		
付属品		取付けクランプ, E20107
備考		
梱包数		1 個