


# E20054



拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-P-A-R4

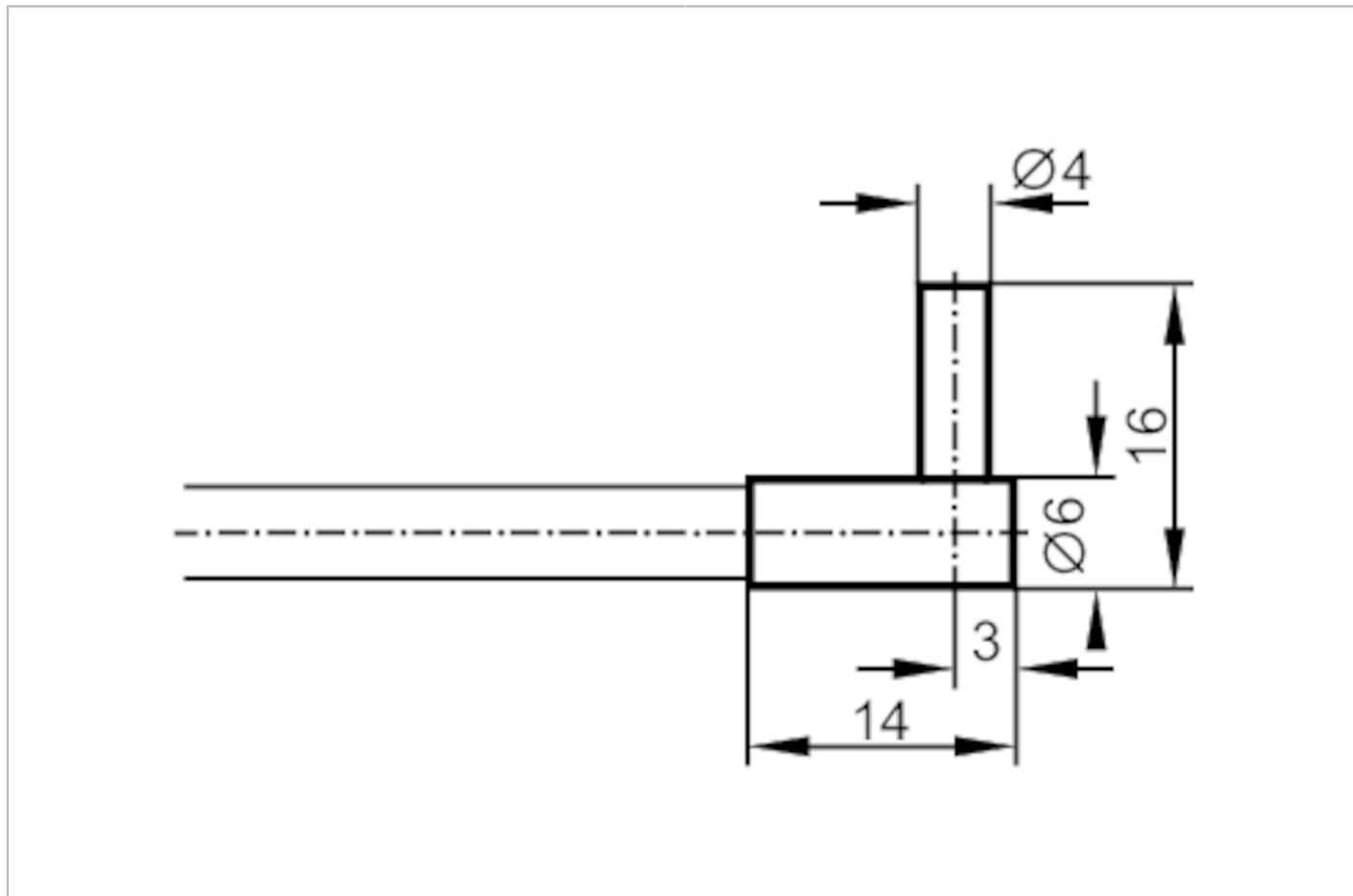

アプリケーション	
検出原理	拡散反射型光電センサ
アプリケーション	産業用環境向け
監視範囲	
増幅器検出距離	OCF, OKF, OOF, OUF
OCF (High Power)	
検出距離 [mm]	340
OKF	
検出距離 [mm]	40
OOF	
検出距離 [mm]	200
OUF	
検出距離 [mm]	40
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-20~80
機械的仕様	
重量 [g]	47
センサヘッド形状	L型
センサヘッド径 [mm]	4
検出ヘッド長さ [mm]	10

# E20054



## 拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-P-A-R4

全長	[mm]	600
最小曲げ半径	[mm]	20
ファイバーレイアウト		①
材質		アダプタ: PPE
ファイバ材質		ガラス
ファイバヘッド材質		アルミニウム
被覆材質		塩化ビニール (PVC)
<b>アクセサリ</b>		
付属品		E20103
<b>備考</b>		
梱包数		1 個