


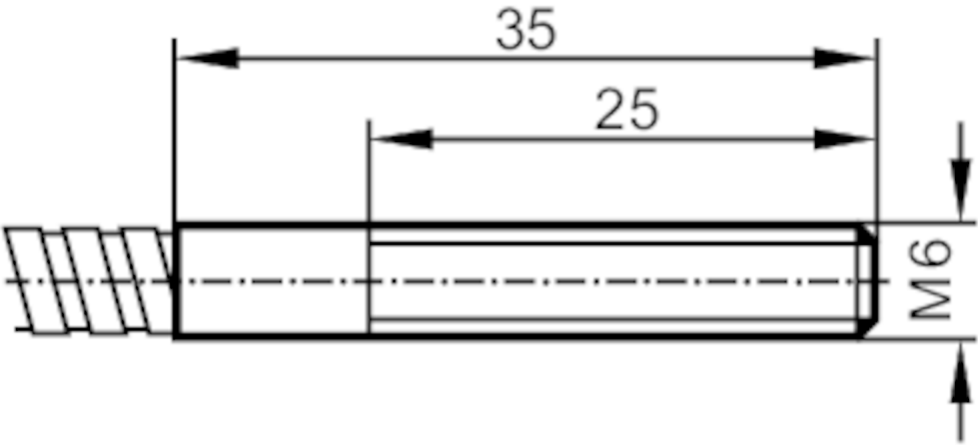

アプリケーション		
検出原理	拡散反射型光電センサ	
アプリケーション	高温耐性, 厳しい産業環境で使える堅牢な設計	
監視範囲		
増幅器検出距離	OKF, OUF, OOF, OCF	
OCF		
検出距離	[mm]	330
OKF		
検出距離	[mm]	40
OOF		
検出距離	[mm]	200
OUF		
検出距離	[mm]	40
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～290
機械的仕様		
重量	[g]	48.5
センサヘッド形状	ストレート	
ヘッド接続	M6	
全長	[mm]	600

E20055



拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-A-A-M6

最小曲げ半径	[mm]	20, (固定取付けの場合)
ファイバーレイアウト		
材質		アダプタ: ABS樹脂
ファイバ材質		ガラス
ファイバヘッド材質		アルミニウム
被覆材質		アルミニウム
アクセサリ		
付属品		六角ナット: 2 x M6, ステンレス
		菊ワッシャー: 2
		ナールナット: 1 x M11
備考		
梱包数		1 個