




アプリケーション		
検出原理	透過型	
アプリケーション	小さい曲げ半径	
監視範囲		
増幅器検出距離	OCF, OKF, OOF, OUF	
OCF (High Power)		
検出距離	[mm]	790
OKF		
検出距離	[mm]	120
OOF		
検出距離	[mm]	400
OUF		
検出距離	[mm]	120
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～80
機械的仕様		
重量	[g]	41
センサヘッド形状	ストレート	
ヘッド接続	M4	
検出ヘッド長さ	[mm]	15

E20059

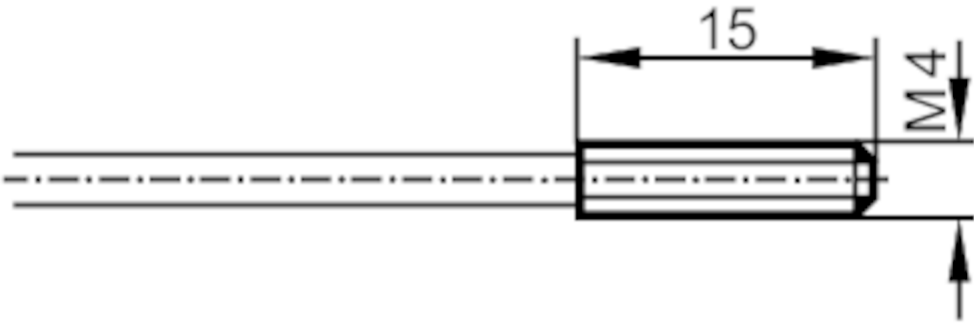

透過型ファイバセンサ
FE-00-P-A-M4

全長	[mm]	600
最小曲げ半径	[mm]	10
ファイバーレイアウト		●
材質		アダプタ: PPE
ファイバ材質		ガラス
ファイバヘッド材質		アルミニウム
被覆材質		塩化ビニール (PVC)
アクセサリ		
付属品		六角ナット: 4 x M4
		菊ワッシャー: 4
		ナールナット: 1 x M11
備考		
梱包数		1 個