


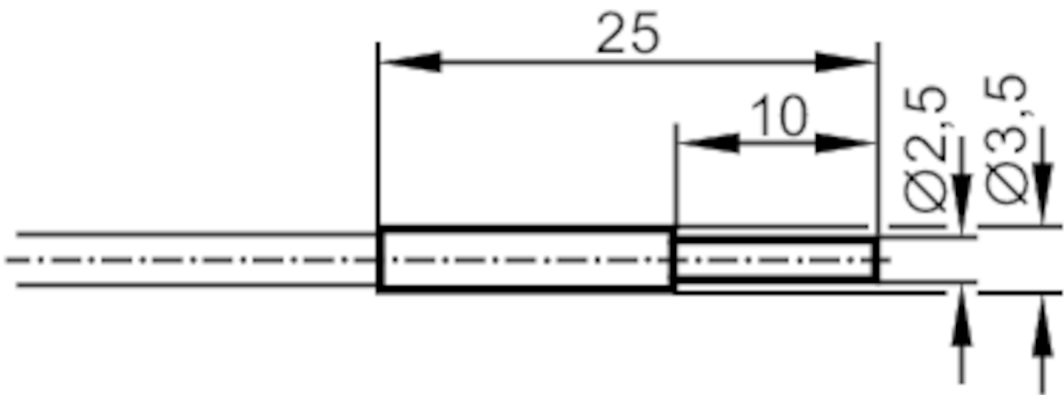

アプリケーション		
検出原理	透過型	
アプリケーション	小さい曲げ半径	
監視範囲		
増幅器検出距離	OCF, OKF, OOF, OUF	
OCF (High Power)		
検出距離	[mm]	1020
OKF		
検出距離	[mm]	120
OOF		
検出距離	[mm]	400
OUF		
検出距離	[mm]	120
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～80
機械的仕様		
重量	[g]	53.5
センサヘッド形状	ストレート	
センサヘッド径	[mm]	2.5
検出ヘッド長さ	[mm]	10

E20060



透過型ファイバセンサ

FE-00-P-A-E2,5

全長	[mm]	600
最小曲げ半径	[mm]	10
ファイバーレイアウト		●
材質		アダプタ: PPE
ファイバ材質		ガラス
ファイバヘッド材質		アルミニウム
被覆材質		塩化ビニール (PVC)
アクセサリ		
付属品		E20106
備考		
梱包数		1 個