


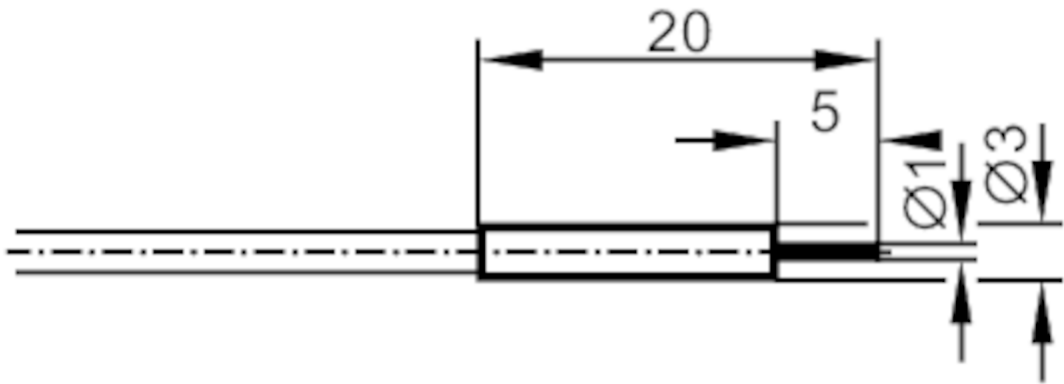

アプリケーション	
検出原理	透過型
アプリケーション	小さい曲げ半径
監視範囲	
増幅器検出距離	OCF, OKF, OOF, OUF
OCF (High Power)	
検出距離 [mm]	420
OKF	
検出距離 [mm]	50
OOF	
検出距離 [mm]	160
OUF	
検出距離 [mm]	50
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-20～80
機械的仕様	
重量 [g]	49
センサヘッド形状	ストレート
センサヘッド径 [mm]	1
検出ヘッド長さ [mm]	5

E20061



透過型ファイバセンサ
FE-00-P-V-E1

全長	[mm]	600
最小曲げ半径	[mm]	10
ファイバーレイアウト		●
材質		アダプタ: PPE
ファイバ材質		ガラス
ファイバヘッド材質		ステンレス 1.4305 (SUS303)
被覆材質		塩化ビニール (PVC)
アクセサリ		
付属品		取付けクランプ, E20107
備考		
梱包数		1 個