




拡散反射型ファイバセンサ
FT-00-A-A-R4/1,5

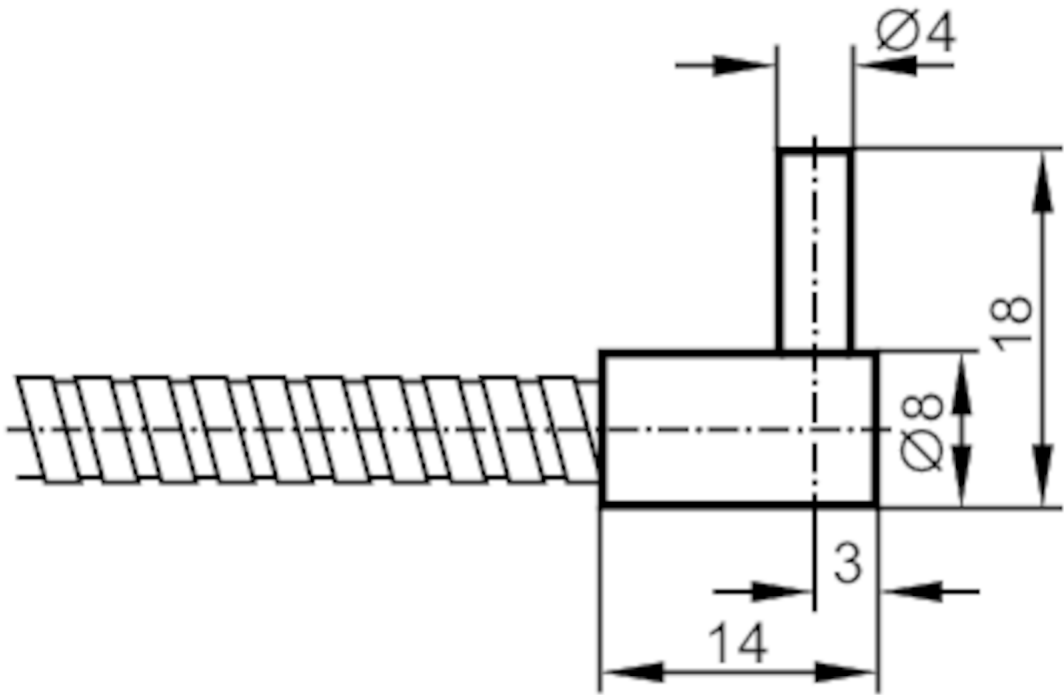

アプリケーション		
検出原理	拡散反射型光電センサ	
アプリケーション	高温耐性, 厳しい産業環境で使える堅牢な設計	
監視範囲		
増幅器検出距離	OKF, OUF, OOF	
OKF		
検出距離	[mm]	36
OOF		
検出距離	[mm]	180
OUF		
検出距離	[mm]	36
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～290
機械的仕様		
重量	[g]	72
センサヘッド形状		L型
センサヘッド径	[mm]	4
検出ヘッド長さ	[mm]	10
全長	[mm]	1500
最小曲げ半径	[mm]	20, (固定取付けの場合)

E20072



拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-A-A-R4/1,5

ファイバーレイアウト	①
材質	アダプタ: ABS樹脂
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	アルミニウム
被覆材質	アルミニウム
アクセサリ	
付属品	取付けクランプ, E10221
備考	
梱包数	1 個