




アプリケーション		
検出原理	拡散反射型光電センサ	
アプリケーション	産業用環境向け	
監視範囲		
増幅器検出距離	OKF, OUF, OOF	
OKF		
検出距離	[mm]	8
OOF		
検出距離	[mm]	24
OUF		
検出距離	[mm]	8
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～80
機械的仕様		
重量	[g]	41
センサヘッド形状		ストレート
センサヘッド径	[mm]	1
検出ヘッド長さ	[mm]	5
全長	[mm]	1000
最小曲げ半径	[mm]	20

E20077

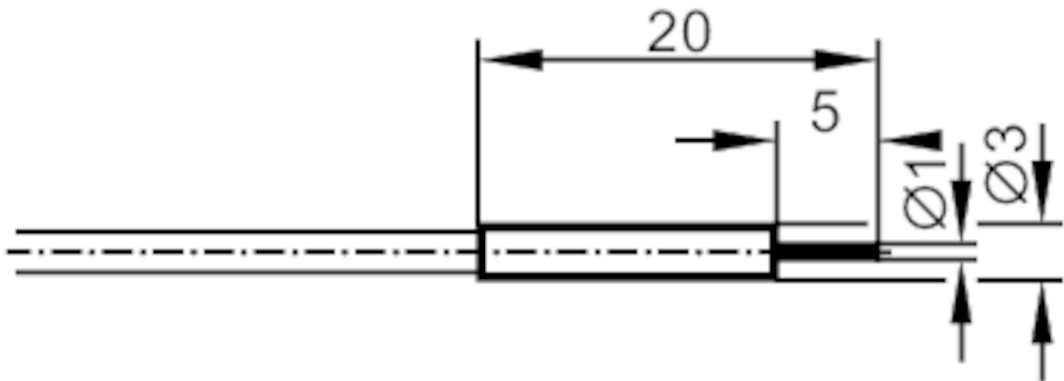

拡散反射型ファイバセンサ
FT-00-P-V-E1/1M

ファイバーレイアウト	①
材質	アダプタ: PPE
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	ステンレス 1.4305 (SUS303)
被覆材質	塩化ビニール (PVC)
アクセサリ	
付属品	取付けクランプ, E20107
備考	
梱包数	1 個