


E20078



拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-M-E3

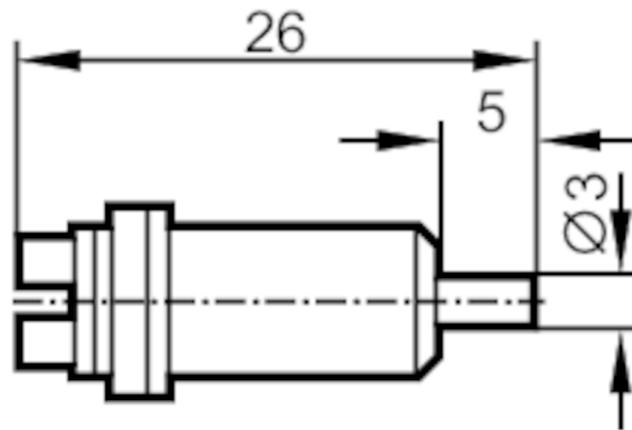

アプリケーション	
検出原理	拡散反射型光電センサ
アプリケーション	産業用環境向け
監視範囲	
増幅器検出距離	OCF, OKF, OUF
OCF (High Power)	
検出距離 [mm]	360
OKF	
検出距離 [mm]	40
OUF	
検出距離 [mm]	40
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-20~80
機械的仕様	
重量 [g]	12.5
センサヘッド形状	ストレート
センサヘッド径 [mm]	3
全長 [mm]	26
ファイバーレイアウト	①
ファイバ材質	ガラス

E20078



拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-M-E3

ファイバヘッド材質	真鍮
備考	
梱包数	1 個