


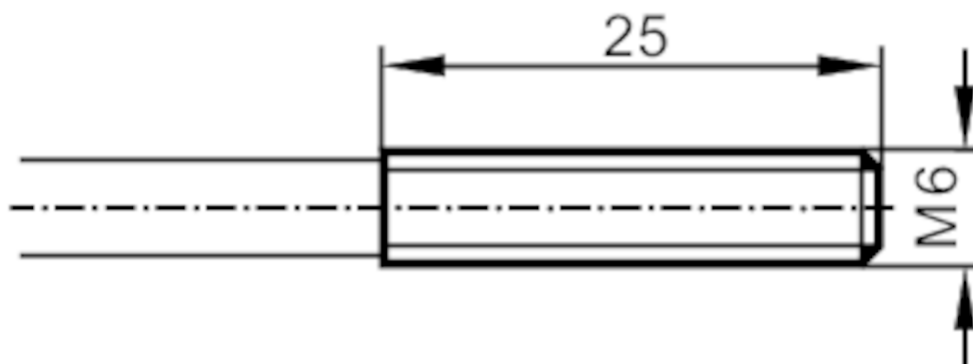

アプリケーション		
検出原理		拡散反射型光電センサ
アプリケーション		産業用環境向け
監視範囲		
増幅器検出距離		OCF, OKF, OUF
OCF (High Power)		
検出距離	[mm]	340
OKF		
検出距離	[mm]	40
OUF		
検出距離	[mm]	40
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～80
機械的仕様		
重量	[g]	50
センサヘッド形状		ストレート
ヘッド接続		M6
検出ヘッド長さ	[mm]	25
全長	[mm]	1000
最小曲げ半径	[mm]	20



拡散反射型ファイバセンサ
FT-00-P-A-M6/1M

ファイバーレイアウト	①
材質	アダプタ: PPE
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	アルミニウム
被覆材質	塩化ビニール (PVC)
アクセサリ	
付属品	六角ナット: 2 x M6, ステンレス
	菊ワッシャー: 2
	ナールナット: 1 x M11
備考	
梱包数	1 個