

E20093




拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-P-A-R4/1,2M

廃止品 - 参考資料

代替品: E20351
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

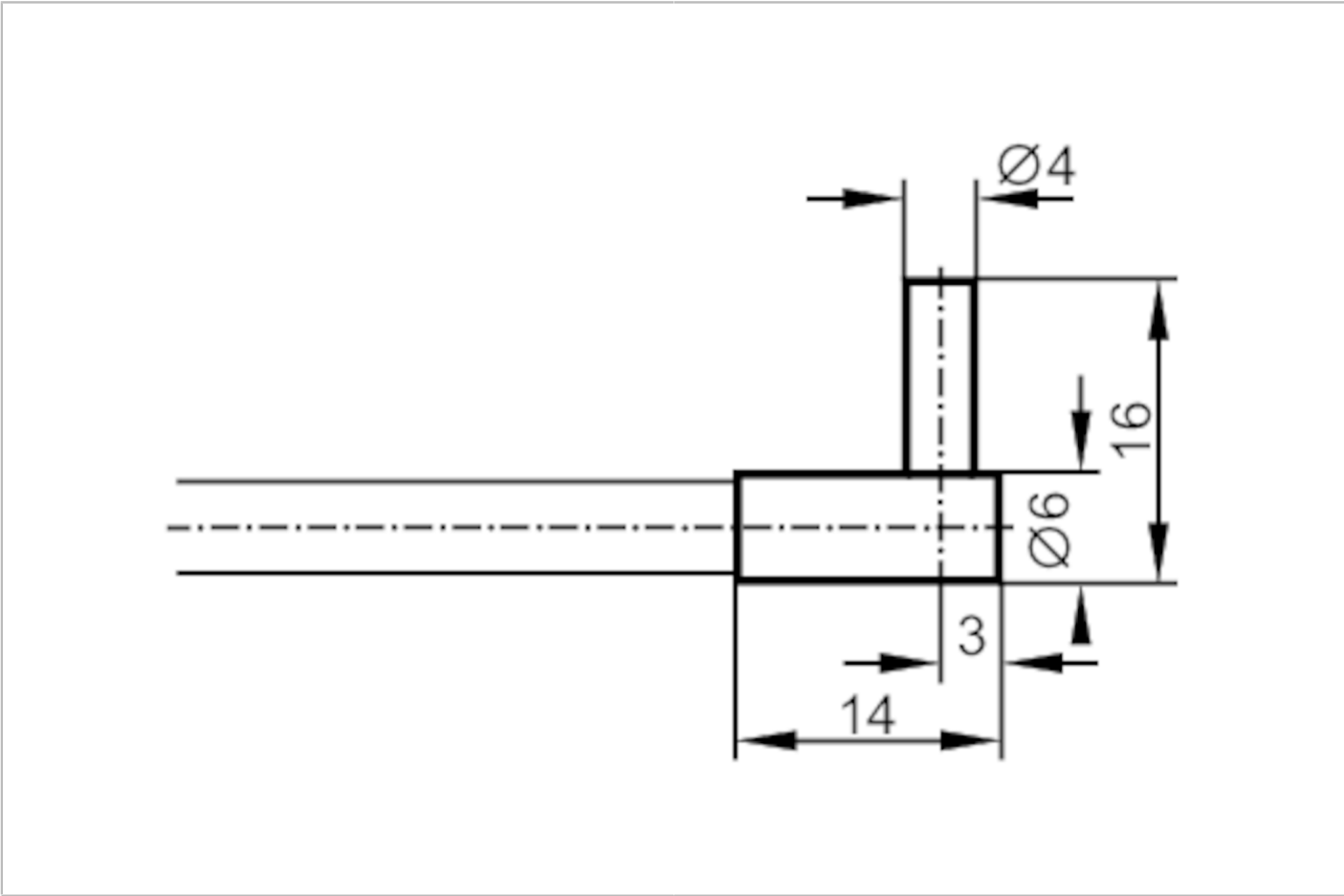

アプリケーション

検出原理 拡散反射型光電センサ

監視範囲

増幅器検出距離 OKF, OUF

OKF

検出距離 [mm] 40

OUF

検出距離 [mm] 40

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -20~80

機械的仕様

センサヘッド形状 L型

センサヘッド径 [mm] 4

検出ヘッド長さ [mm] 10

全長 [mm] 1200

最小曲げ半径 [mm] 20

E20093



拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-P-A-R4/1,2M

材質	アダプタ: PPE
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	アルミニウム
被覆材質	塩化ビニール (PVC)
備考	
梱包数	1 個