


E20146



透過型ファイバセンサ
FE-00-P-A-E2,5/2m

廃止品 - 参考資料

代替品: E20359
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

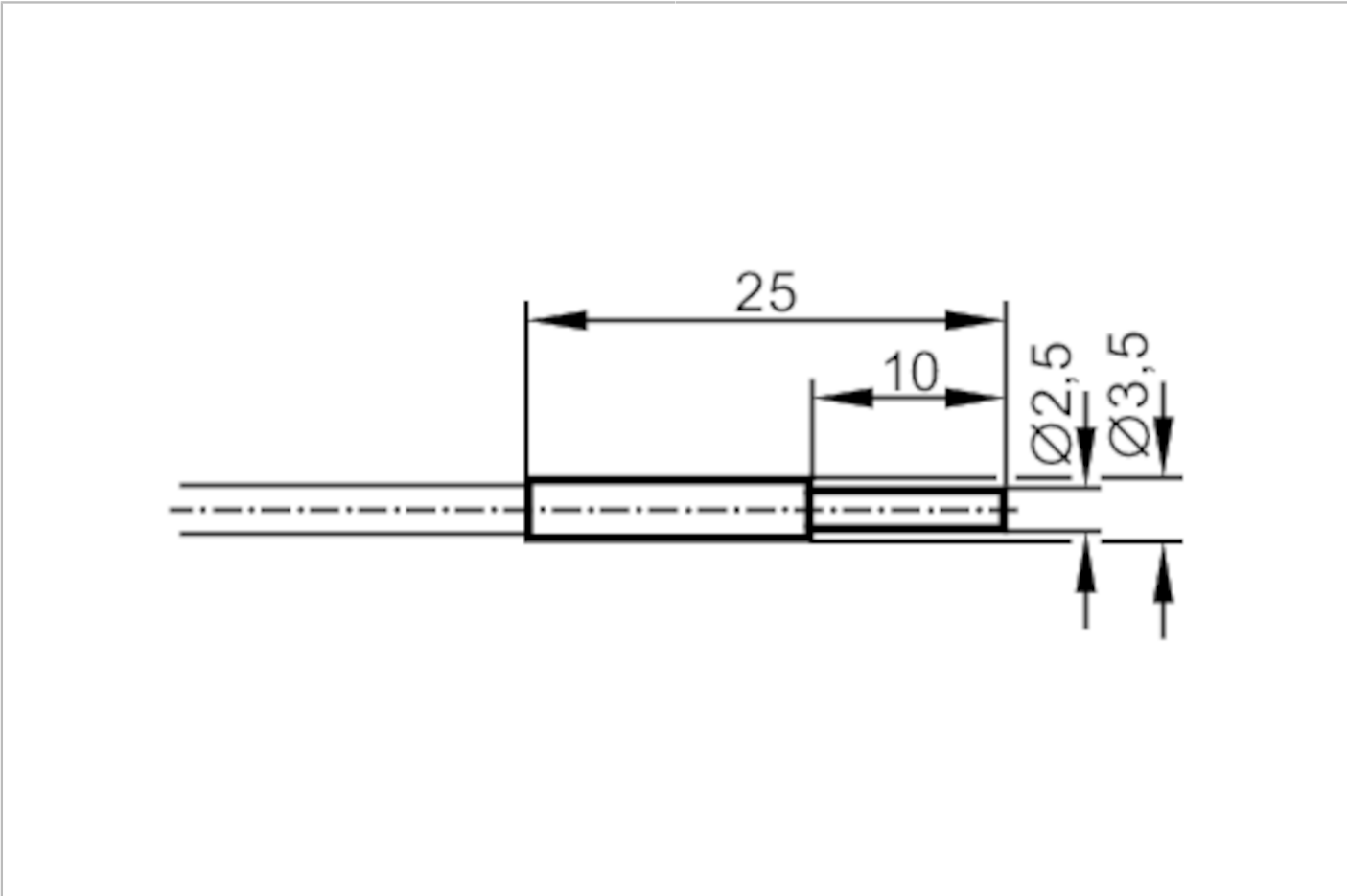

アプリケーション

検出原理 透過型

監視範囲

増幅器検出距離 OKF, OUF

OKF

検出距離 [mm] 96

OUF

検出距離 [mm] 96

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -20～80

機械的仕様

センサヘッド形状 ストレート

センサヘッド径 [mm] 2.5

検出ヘッド長さ [mm] 10

全長 [mm] 2000

最小曲げ半径 [mm] 10

E20146



透過型ファイバセンサ

FE-00-P-A-E2,5/2m

材質	アダプタ: PPE
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	アルミニウム
被覆材質	塩化ビニール (PVC)
備考	
梱包数	1 個