




廃止品 - 参考資料

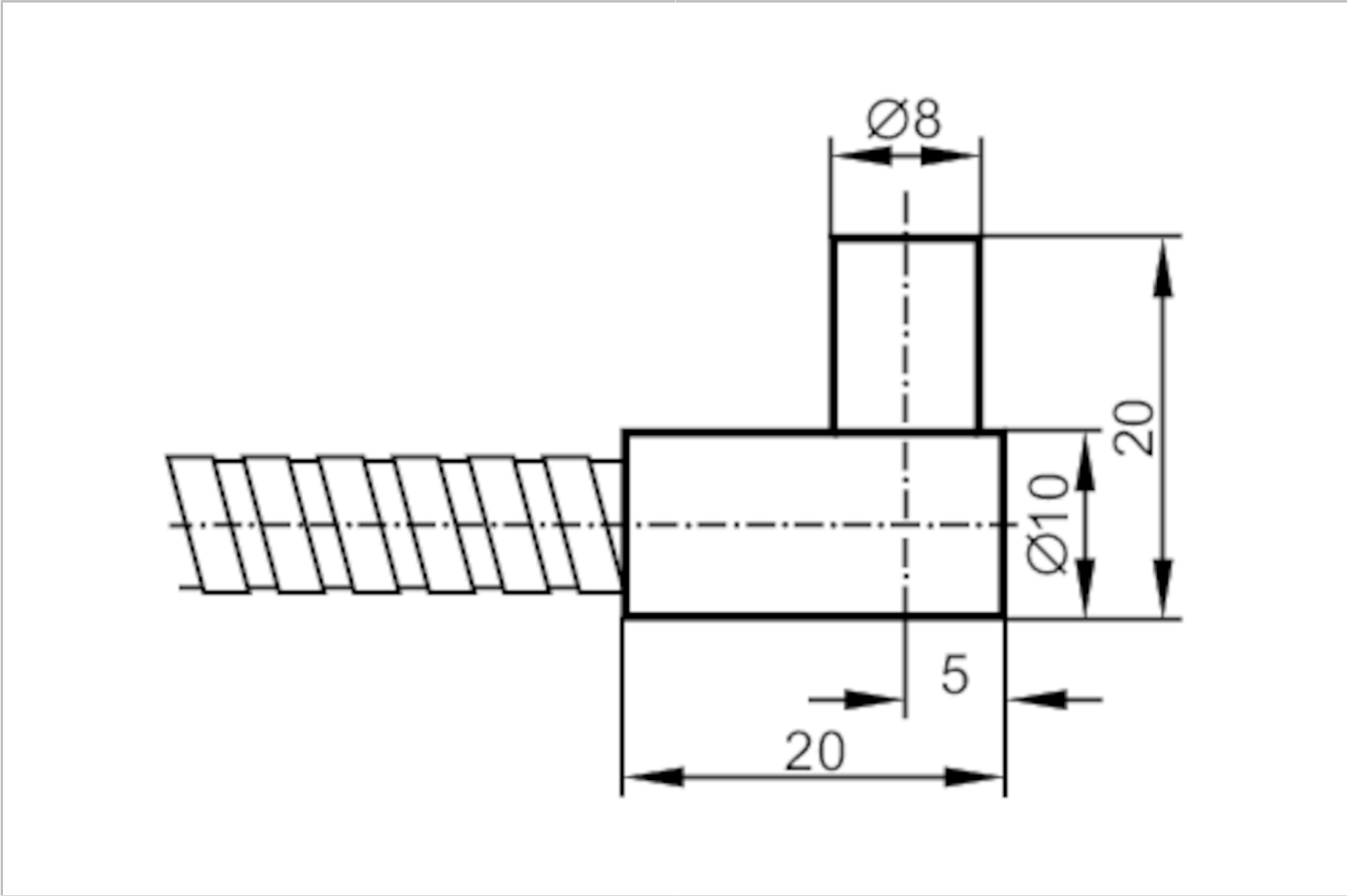

アプリケーション		
検出原理	拡散反射型光電センサ	
アプリケーション	高温耐性, 厳しい産業環境で使える堅牢な設計	
監視範囲		
増幅器検出距離	OIF	
OIF		
検出距離	[mm]	70
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～290
機械的仕様		
重量	[g]	93.8
センサヘッド形状		L型
センサヘッド径	[mm]	8
全長	[mm]	600
最小曲げ半径	[mm]	30, (固定取付けの場合)
ファイバーレイアウト		①
材質		アダプタ: PA
ファイバ材質		ガラス

E20153



拡散反射型ファイバセンサ

FT-30-A-A-R8

ファイバヘッド材質	アルミニウム
被覆材質	アルミニウム
アクセサリ	
付属品	E20353
備考	
梱包数	1 個