


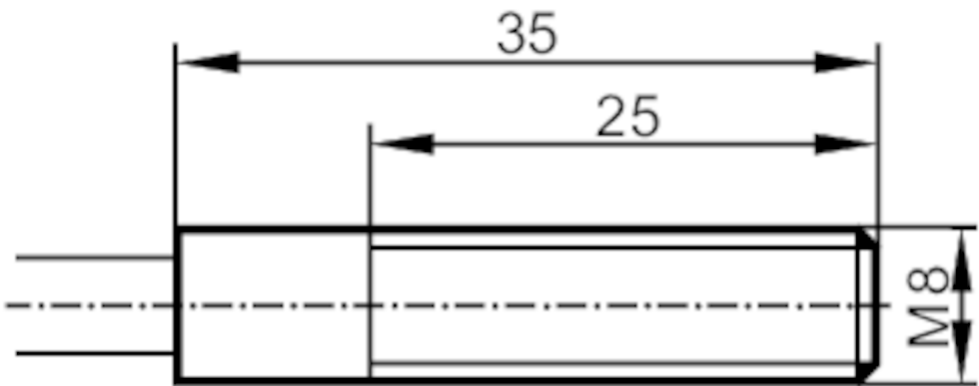

アプリケーション		
検出原理	拡散反射型光電センサ	
アプリケーション	産業用環境向け	
監視範囲		
増幅器検出距離	OIF	
OIF		
検出距離	[mm]	70
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～80
機械的仕様		
重量	[g]	93
センサヘッド形状	ストレート	
ヘッド接続	M8	
全長	[mm]	600
最小曲げ半径	[mm]	30
ファイバーレイアウト	①	
材質	アダプタ: PA	
ファイバ材質	ガラス	
ファイバヘッド材質	アルミニウム	
被覆材質	塩化ビニール (PVC)	

E20156



拡散反射型ファイバセンサ
FT-30-P-A-M8

アクセサリ	
付属品	六角ナット: 2 x M8, ステンレス
	菊ワッシャー: 2
	ナールナット: 1 x M30
備考	
梱包数	1 個