


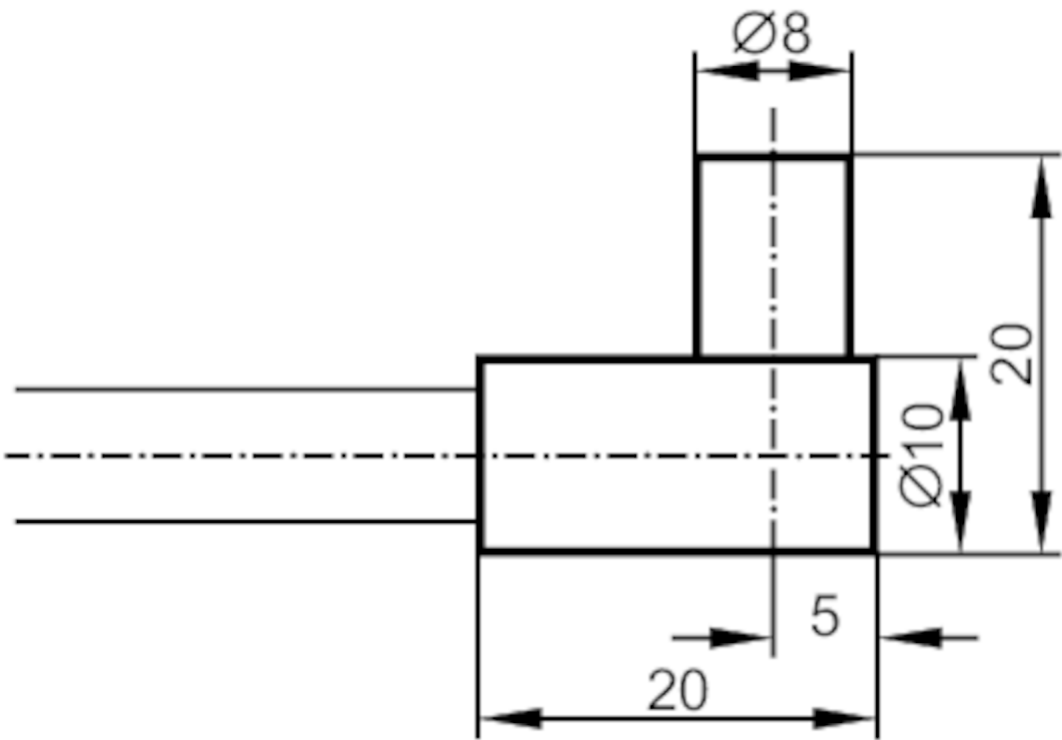

アプリケーション		
検出原理	拡散反射型光電センサ	
アプリケーション	産業用環境向け	
監視範囲		
増幅器検出距離	OIF	
OIF		
検出距離	[mm]	70
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～80
機械的仕様		
重量	[g]	91
センサヘッド形状		L型
センサヘッド径	[mm]	8
全長	[mm]	600
最小曲げ半径	[mm]	30
ファイバーレイアウト		①
材質		アダプタ: PA
ファイバ材質		ガラス
ファイバヘッド材質		アルミニウム
被覆材質		塩化ビニール (PVC)

E20157



拡散反射型ファイバセンサ
FT-30-P-A-R8

アクセサリ	
付属品	E20353
備考	
梱包数	1 個