


E20160

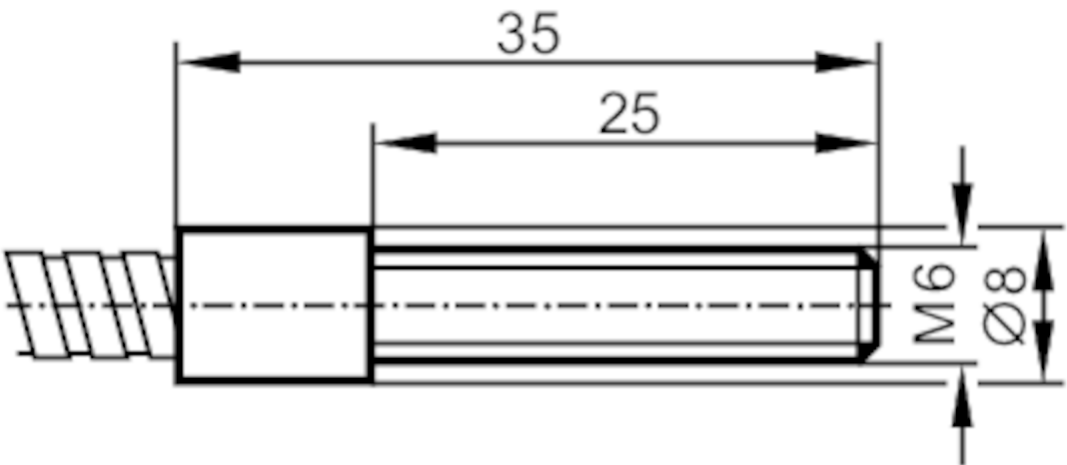

透過型ファイバセンサ
FE-30-A-A-M6



アプリケーション		
検出原理	透過型	
アプリケーション	高温耐性, 厳しい産業環境で使える堅牢な設計	
監視範囲		
増幅器検出距離	OIF	
OIF		
検出距離	[mm]	300
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～290
機械的仕様		
重量	[g]	106
センサヘッド形状	ストレート	
ヘッド接続	M6	
全長	[mm]	600
最小曲げ半径	[mm]	30, (固定取付けの場合)
ファイバーレイアウト		
材質	アダプタ: PA	
ファイバ材質	ガラス	
ファイバヘッド材質	アルミニウム	
被覆材質	アルミニウム	

E20160



透過型ファイバセンサ
FE-30-A-A-M6

アクセサリ	
付属品	六角ナット: 4 x M6, ステンレス
	菊ワッシャー: 4
	ナールナット: 1 x M30
備考	
梱包数	1 個