




廃止品 - 参考資料

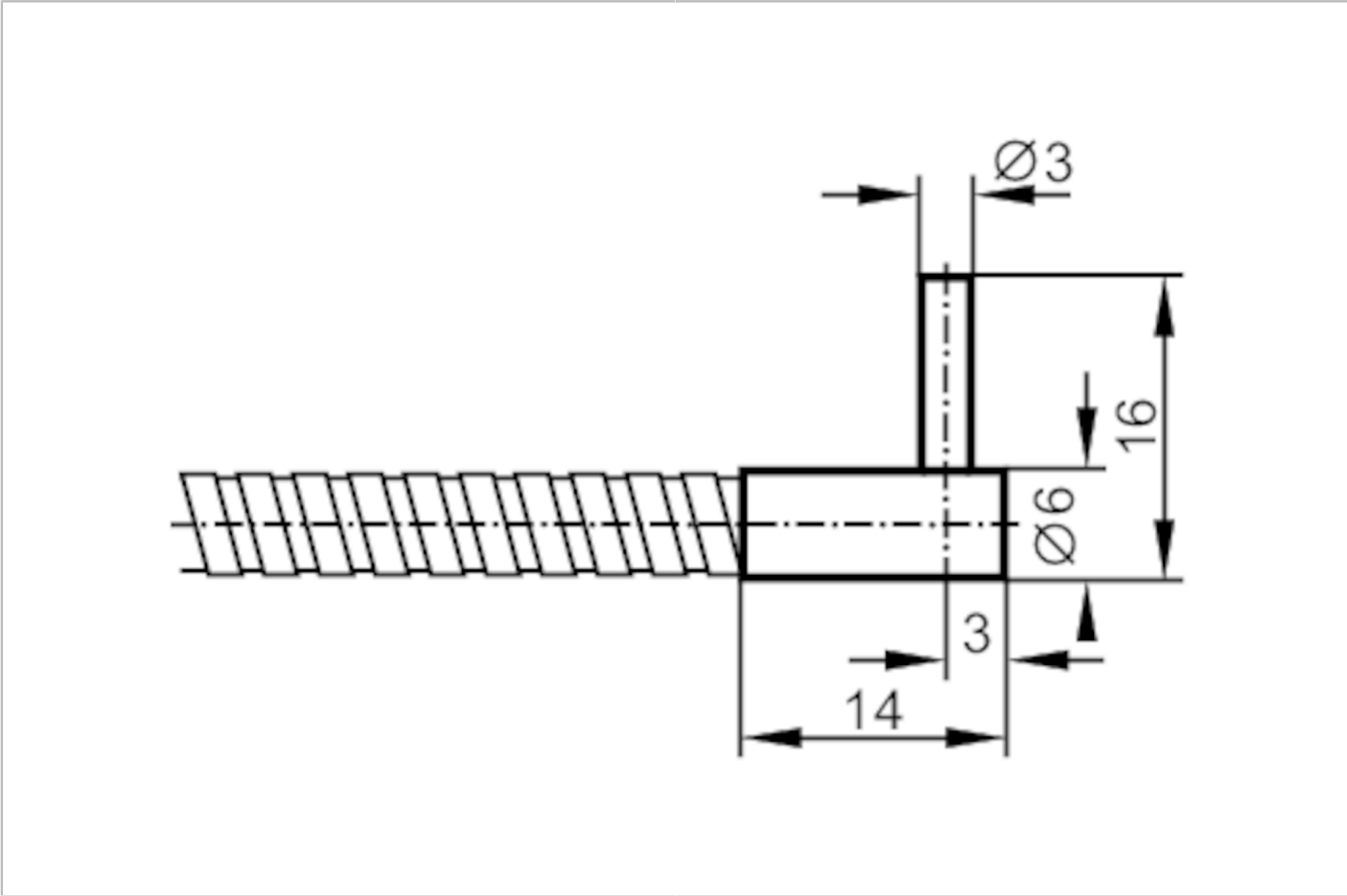

アプリケーション		
検出原理		透過型
監視範囲		
増幅器検出距離		OIF
OIF		
検出距離	[mm]	100
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～290
機械的仕様		
重量	[g]	88.4
センサヘッド形状		L型
センサヘッド径	[mm]	3
全長	[mm]	600
最小曲げ半径	[mm]	30, (固定取付けの場合)
ファイバーレイアウト		●
材質		アダプタ: PA
ファイバ材質		ガラス
ファイバヘッド材質		アルミニウム

E20163



透過型ファイバセンサ

FE-30-A-A-R3

被覆材質	アルミニウム
アクセサリ	
付属品	E20103
備考	
梱包数	1 個