


E20164



透過型ファイバセンサ
FE-30-P-A-M6

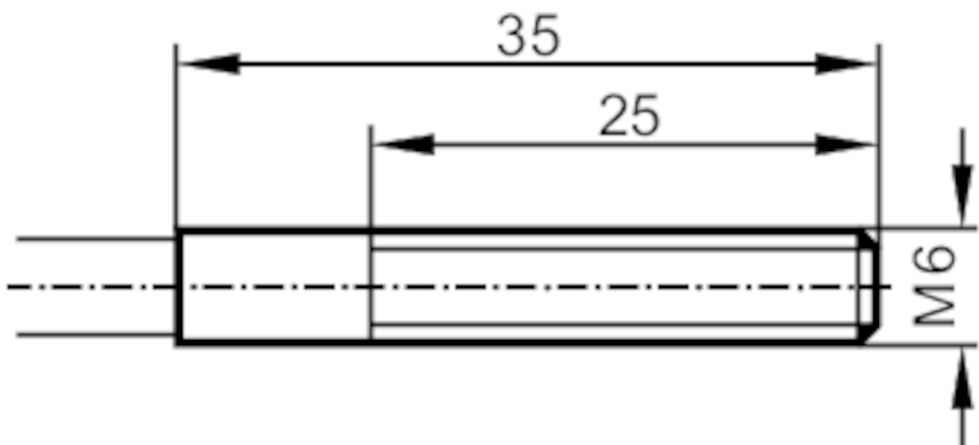

アプリケーション		
検出原理	透過型	
アプリケーション	産業用環境向け	
監視範囲		
増幅器検出距離	OIF	
OIF		
検出距離	[mm]	300
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～80
機械的仕様		
重量	[g]	98.5
センサヘッド形状	ストレート	
ヘッド接続	M6	
検出ヘッド長さ	[mm]	35
全長	[mm]	600
最小曲げ半径	[mm]	30
ファイバーレイアウト	●	
材質	アダプタ: PA	
ファイバ材質	ガラス	
ファイバヘッド材質	アルミニウム	

E20164



透過型ファイバセンサ
FE-30-P-A-M6

被覆材質	塩化ビニール (PVC)
アクセサリ	
付属品	六角ナット: 4 x M6, ステンレス
	菊ワッシャー: 4
	ナールナット: 1 x M30
備考	
梱包数	1 個