

E20169




拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-A-A-E3/1,2M

廃止品 - 参考資料

代替品: E20176
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

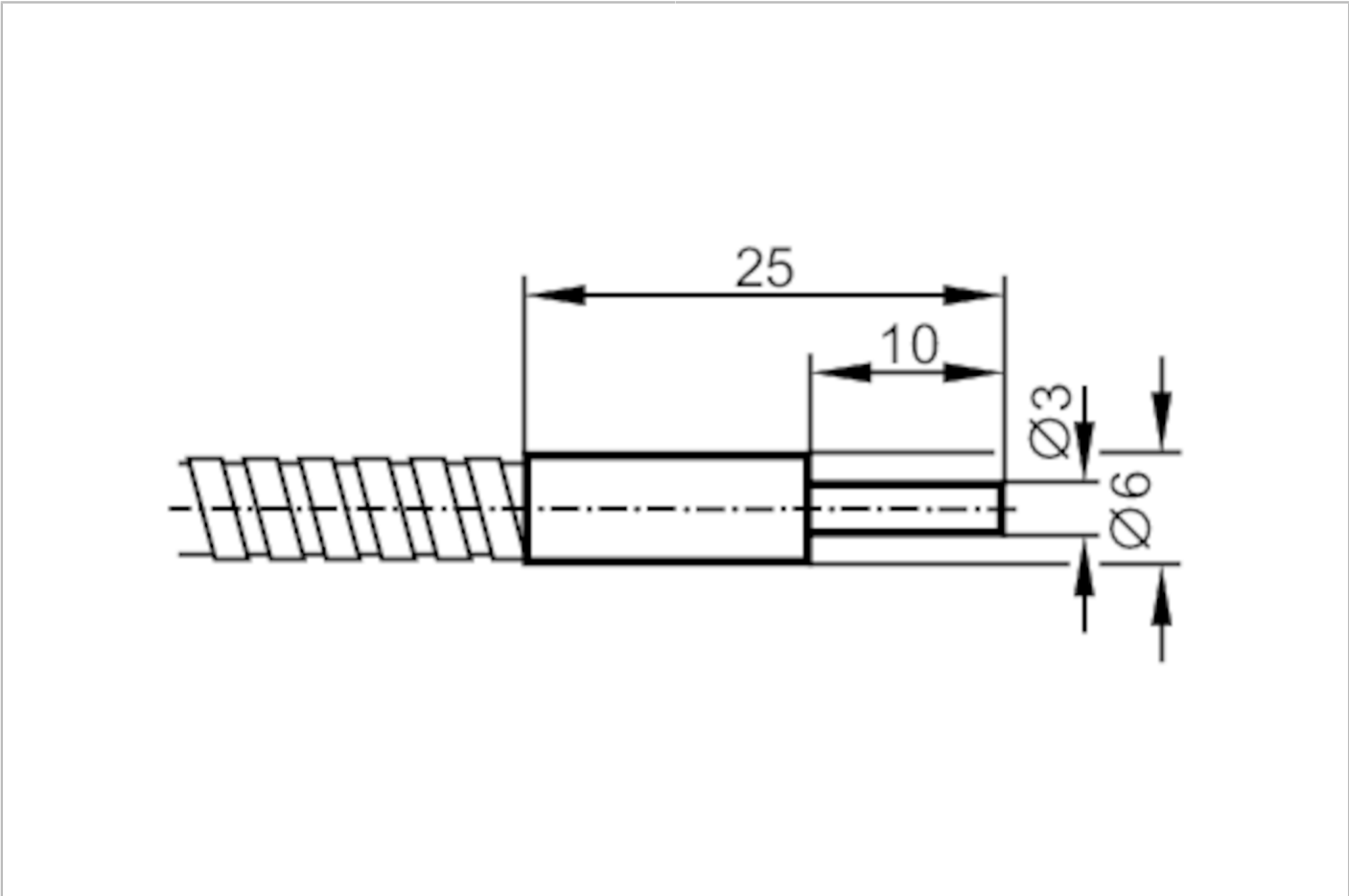

アプリケーション

検出原理 拡散反射型光電センサ

監視範囲

増幅器検出距離 OKF, OUF

OKF

検出距離 [mm] 38

OUF

検出距離 [mm] 38

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -40～290

機械的仕様

センサヘッド形状 ストレート

センサヘッド径 [mm] 3

検出ヘッド長さ [mm] 10

全長 [mm] 1200

最小曲げ半径 [mm] 20

E20169



拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-A-A-E3/1,2M

材質	アダプタ: ABS樹脂
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	アルミニウム
被覆材質	アルミニウム
備考	
梱包数	1 個