


E20185



拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-A-A-E3/0,15m

廃止品 - 参考資料

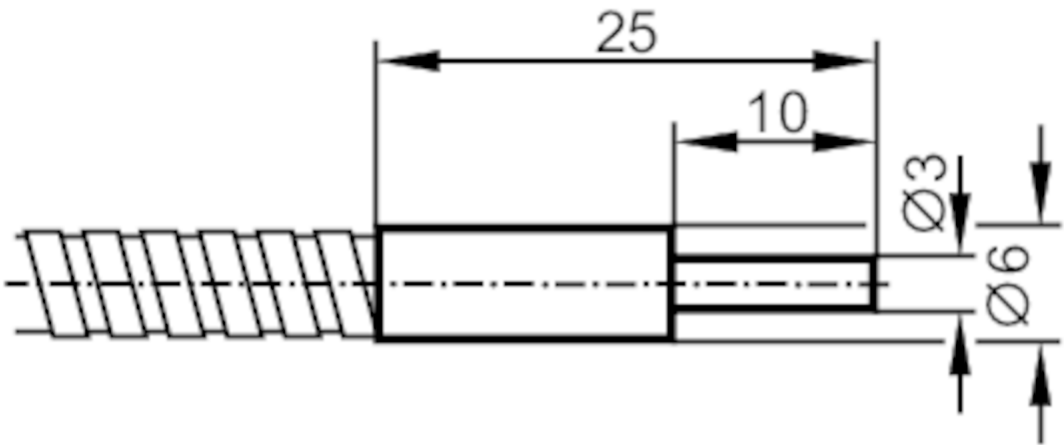

アプリケーション

検出原理 拡散反射型光電センサ

監視範囲

増幅器検出距離 OKF, OUF

OKF

検出距離 [mm] 40

OUF

検出距離 [mm] 40

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -40～290

機械的仕様

センサヘッド形状 ストレート

センサヘッド径 [mm] 3

検出ヘッド長さ [mm] 10

全長 [mm] 150

最小曲げ半径 [mm] 20

材質 アダプタ: ABS樹脂

ファイバ材質 ガラス

ファイバヘッド材質 アルミニウム

E20185



拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-A-A-E3/0,15m

被覆材質	アルミニウム
備考	
梱包数	1 個