




廃止品 - 参考資料

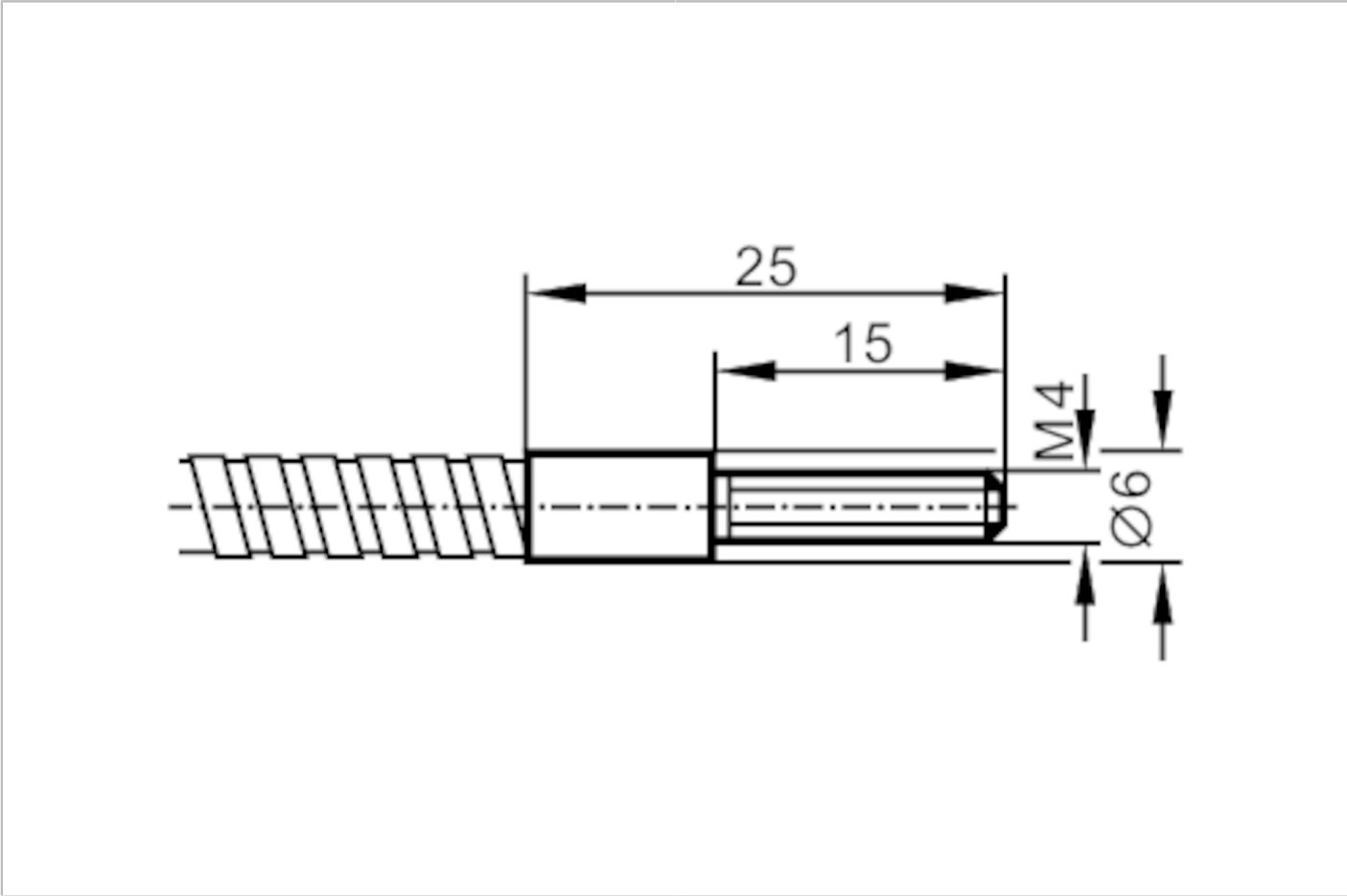

アプリケーション		
検出原理		透過型
監視範囲		
増幅器検出距離		OKF, OUF
OKF		
検出距離	[mm]	120
OUF		
検出距離	[mm]	120
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～290
機械的仕様		
重量	[g]	74
センサヘッド形状		ストレート
ヘッド接続		M4
検出ヘッド長さ	[mm]	15
全長	[mm]	1000
最小曲げ半径	[mm]	20, (固定取付けの場合)
ファイバーレイアウト		●



透過型ファイバセンサ

FE-00-A-A-M4/1M

材質	アダプタ: ABS樹脂
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	アルミニウム
被覆材質	アルミニウム
アクセサリ	
付属品	六角ナット: 4 x M4
	菊ワッシャー: 4
	ナールナット: 1 x M11
備考	
梱包数	1 個