


E20193



透過型ファイバセンサ
FE-30-P-A-M6/1M

廃止品 - 参考資料

代替品: E20217
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

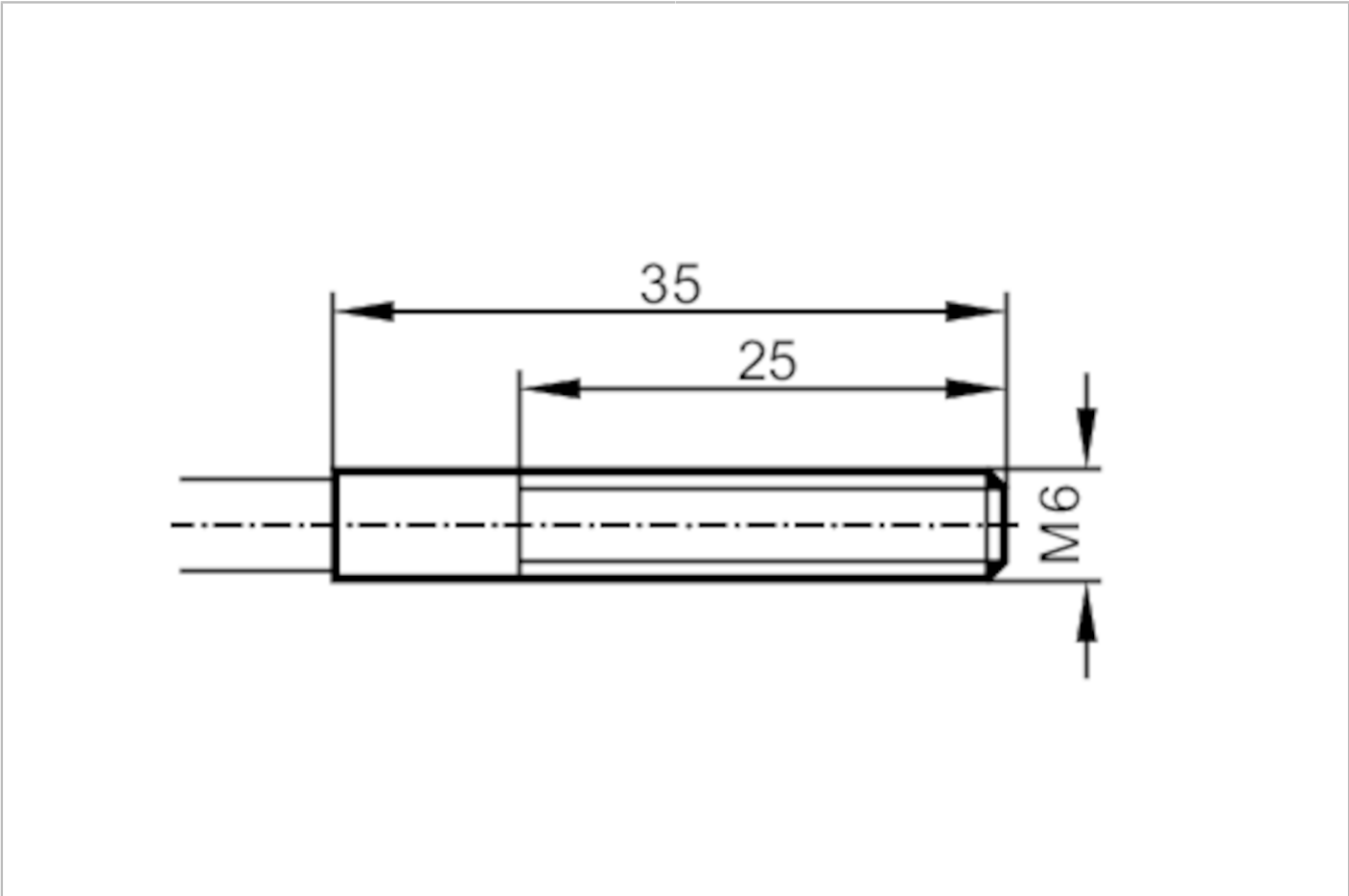

アプリケーション	
検出原理	透過型
監視範囲	
増幅器検出距離	OIF
OIF	
検出距離 [mm]	300
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-20～80
機械的仕様	
センサヘッド形状	ストレート
ヘッド接続	M6
検出ヘッド長さ [mm]	35
全長 [mm]	1000
最小曲げ半径 [mm]	30
材質	アダプタ: PA
ファイバ材質	ガラス

E20193



透過型ファイバセンサ

FE-30-P-A-M6/1M

ファイバヘッド材質	アルミニウム
被覆材質	塩化ビニール (PVC)
備考	
梱包数	1 個