


E20217



透過型ファイバセンサ
FE-30-P-A-M6/2M

廃止品 - 参考資料

代替品: E20328
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

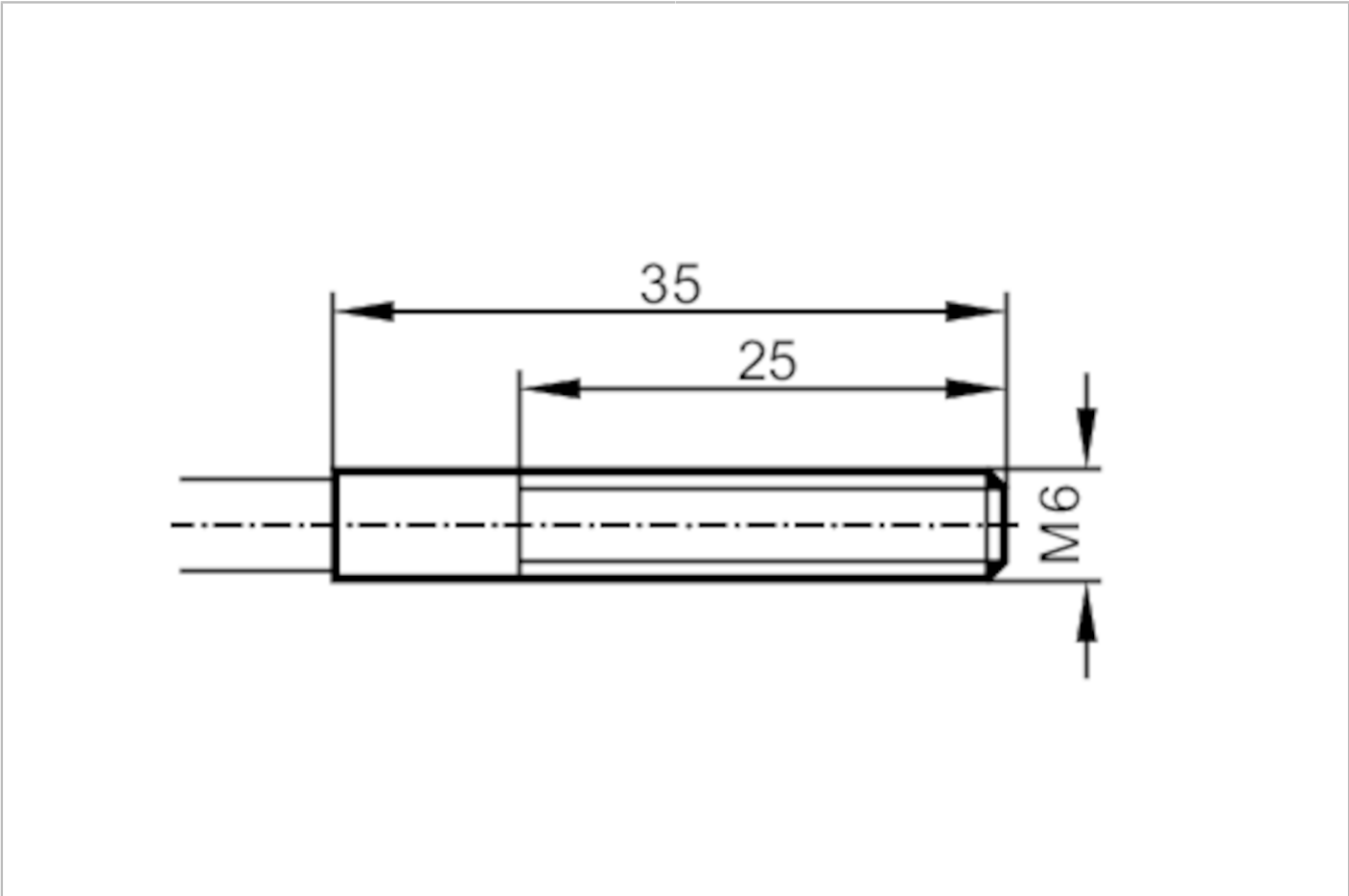

アプリケーション		
検出原理		透過型
監視範囲		
増幅器検出距離		OIF
OIF		
検出距離	[mm]	270
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～80
機械的仕様		
センサヘッド形状		ストレート
ヘッド接続		M6
検出ヘッド長さ	[mm]	35
全長	[mm]	2000
最小曲げ半径	[mm]	30
ファイバーレイアウト		●
材質		アダプタ: PA

E20217



透過型ファイバセンサ

FE-30-P-A-M6/2M

ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	アルミニウム
被覆材質	塩化ビニール (PVC)
備考	
梱包数	1 個