




アプリケーション		
検出原理		拡散反射型光電センサ
アプリケーション		産業用環境向け
監視範囲		
増幅器検出距離		OCF, OKF, OOF, OUF
OCF (High Power)		
検出距離	[mm]	40
OKF		
検出距離	[mm]	6
OOF		
検出距離	[mm]	24
OUF		
検出距離	[mm]	6
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20~80
機械的仕様		
重量	[g]	37
センサヘッド形状		L型
センサヘッド径	[mm]	1
全長	[mm]	600

E20230

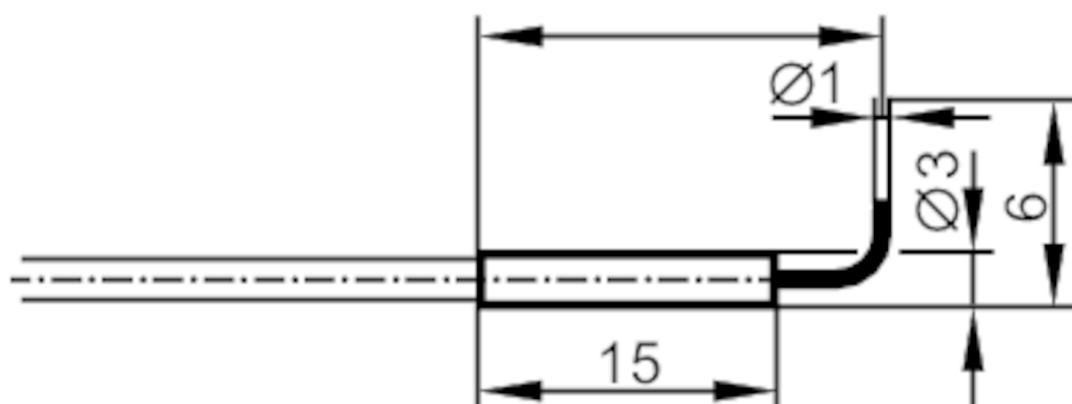

拡散反射型ファイバセンサ
FT-00-P-V-R1

最小曲げ半径	[mm]	20
ファイバーレイアウト		
ファイバ材質		ガラス
ファイバヘッド材質		ステンレス 1.4301 (SUS304)
被覆材質		塩化ビニール (PVC)
アクセサリ		
付属品		取付けクランプ, E20107
備考		
梱包数		1 個