


E20240



拡散反射型ファイバセンサ

FT-30-A-A-R8/1M

廃止品 - 参考資料

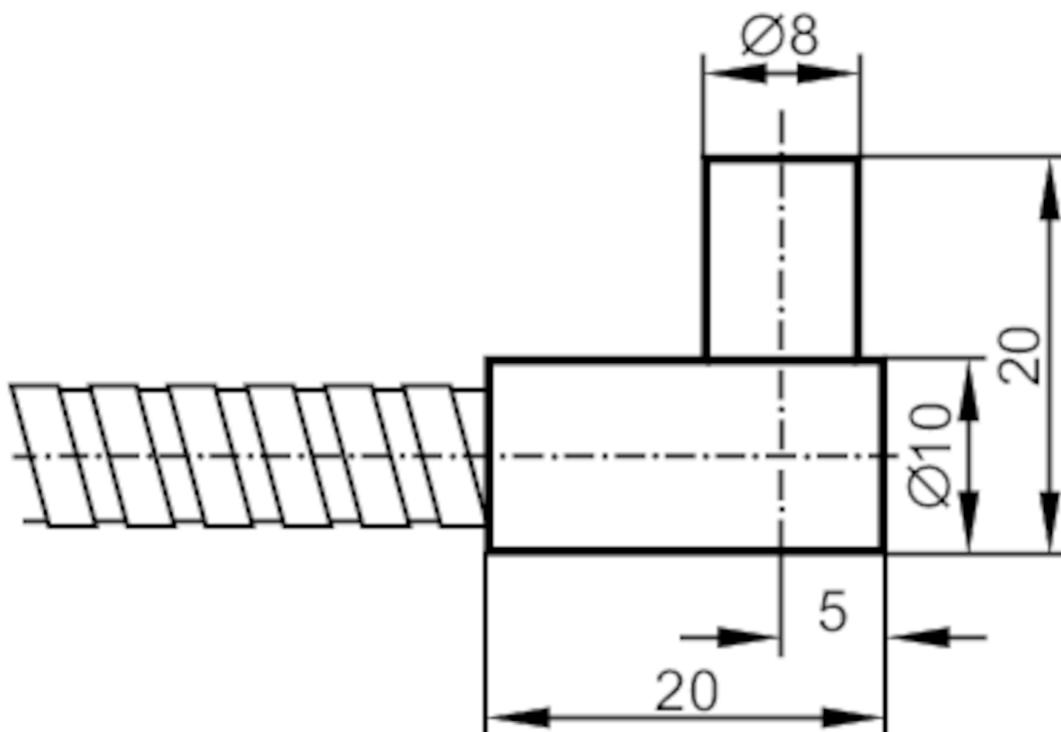

アプリケーション

検出原理 拡散反射型光電センサ

監視範囲

増幅器検出距離 OIF

OIF

検出距離 [mm] 70

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -40~290

機械的仕様

センサヘッド形状 L型

全長 [mm] 1000

最小曲げ半径 [mm] 30

材質 アダプタ: PA

ファイバ材質 ガラス

ファイバヘッド材質 アルミニウム

被覆材質 アルミニウム

備考

梱包数 1 個