


E20243



拡散反射型ファイバセンサ
FT-00-A-A-M6/1,8m

廃止品 - 参考資料

代替品: E20124
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

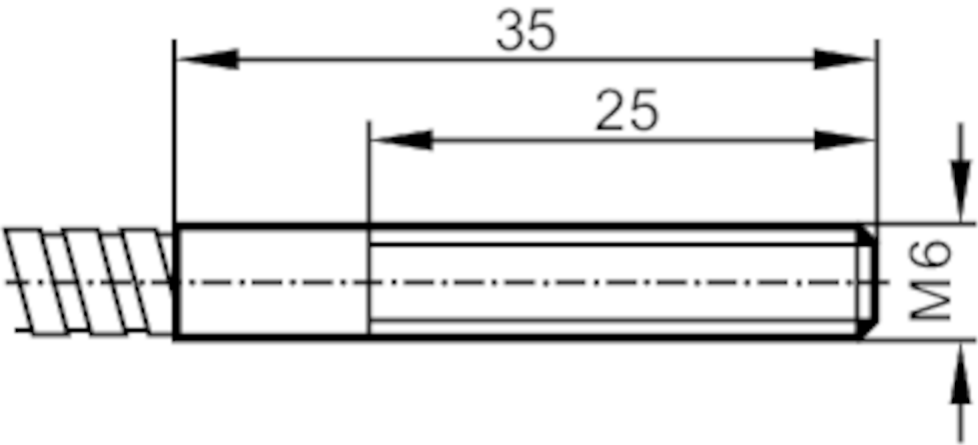

アプリケーション	
検出原理	拡散反射型光電センサ
監視範囲	
増幅器検出距離	OKF, OUF
OKF	
検出距離	[mm] 35
OUF	
検出距離	[mm] 35
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -40～290
機械的仕様	
センサヘッド形状	ストレート
ヘッド接続	M6
検出ヘッド長さ	[mm] 35
全長	[mm] 1800
最小曲げ半径	[mm] 20



拡散反射型ファイバセンサ
FT-00-A-A-M6/1,8m

材質	アダプタ: ABS樹脂
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	アルミニウム
被覆材質	アルミニウム
備考	
梱包数	1 個