




廃止品 - 参考資料

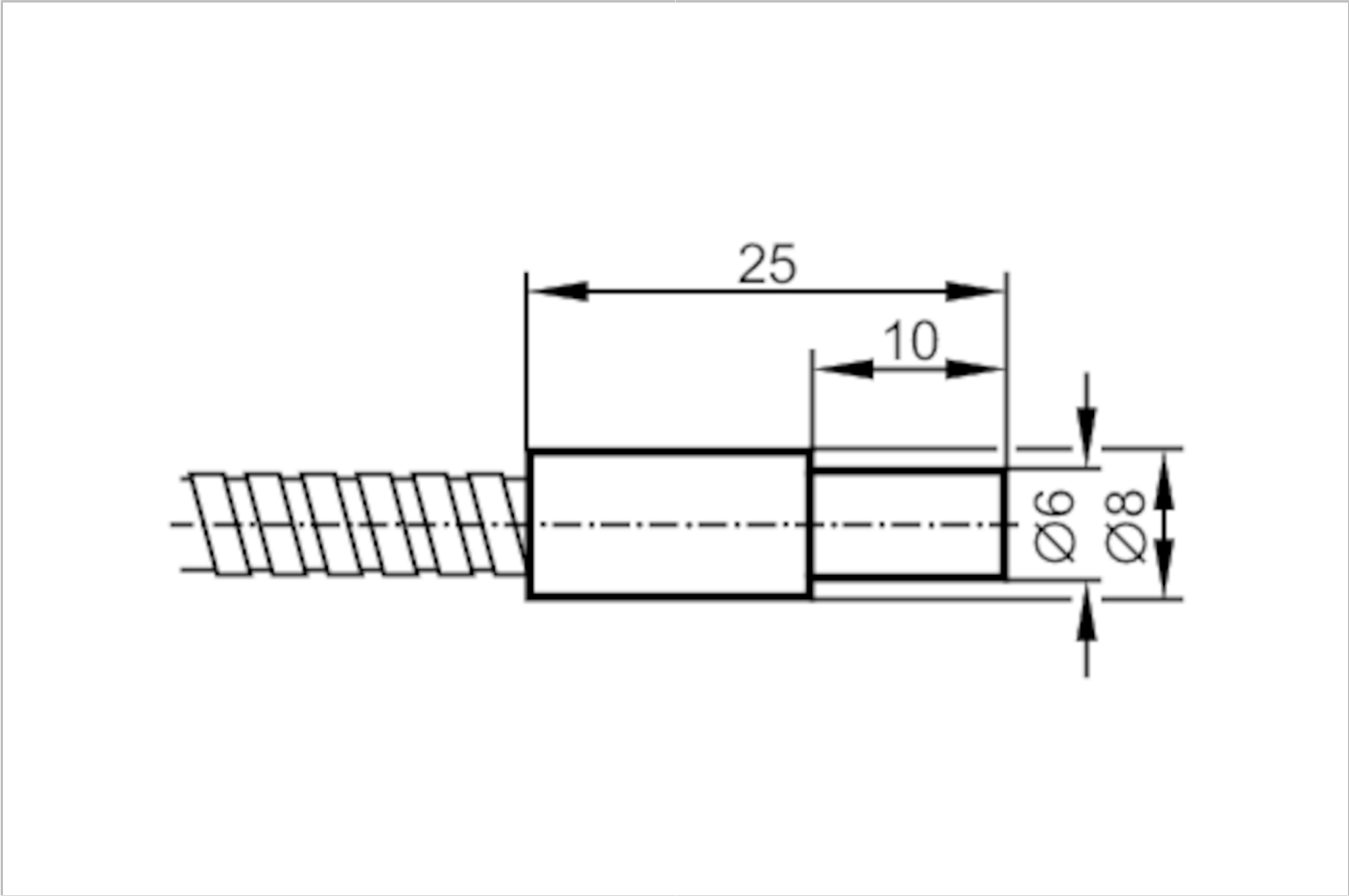

アプリケーション	
検出原理	拡散反射型光電センサ
監視範囲	
増幅器検出距離	OIF
OIF	
検出距離	[mm] 27
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -40～290
機械的仕様	
センサヘッド形状	ストレート
センサヘッド径	[mm] 6
全長	[mm] 3000
最小曲げ半径	[mm] 30
材質	アダプタ: PA
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	アルミニウム
被覆材質	アルミニウム
アクセサリ	
付属品	取付けクランプ, E10221

E20272



拡散反射型ファイバセンサ
FT-30-A-A-E6/3M

備考	
梱包数	1 個