


E20318



拡散反射型ファイバセンサ
FT-30-P-A-E6/4m

廃止品 - 参考資料

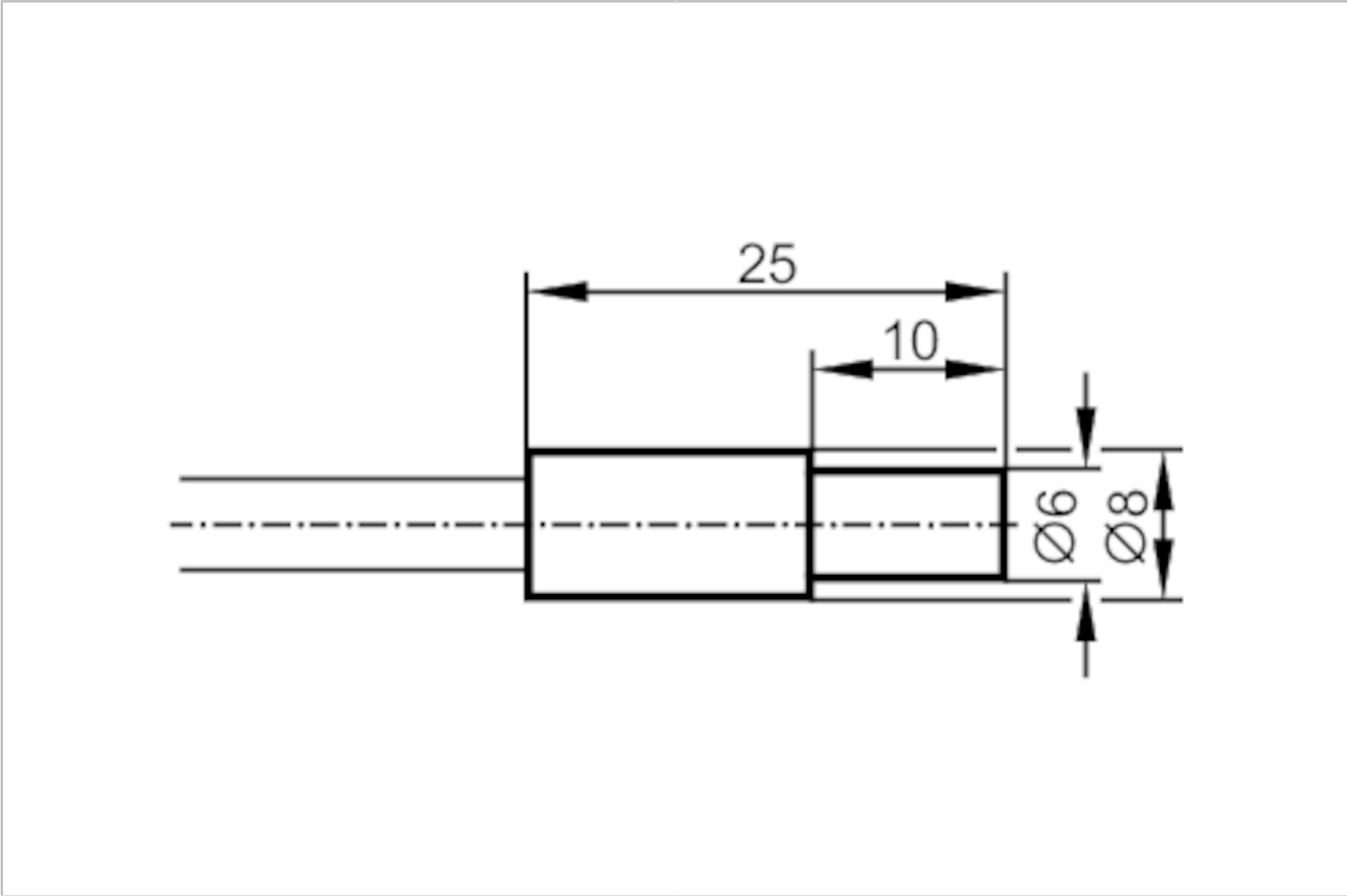

アプリケーション	
検出原理	拡散反射型光電センサ
監視範囲	
増幅器検出距離	OIF
OIF	
検出距離 [mm]	20
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-20～80
機械的仕様	
センサヘッド形状	ストレート
センサヘッド径 [mm]	6
全長 [mm]	4000
最小曲げ半径 [mm]	30
材質	アダプタ: PA
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	アルミニウム
被覆材質	塩化ビニール (PVC)

E20318



拡散反射型ファイバセンサ
FT-30-P-A-E6/4m

備考	
梱包数	1 個