


E20332



透過型ファイバセンサ
FE-30-P-A-R6/4m

廃止品 - 参考資料

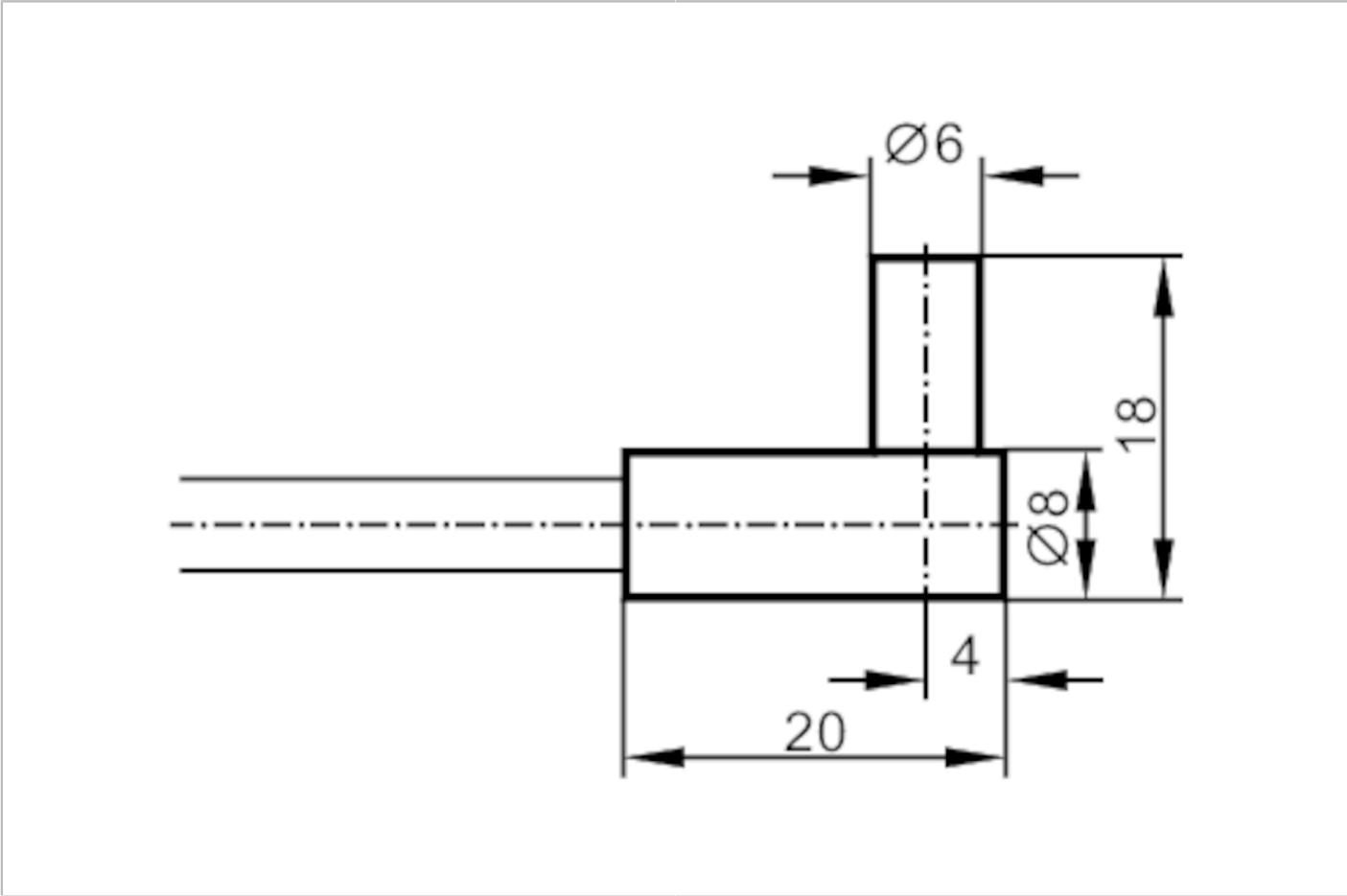

アプリケーション	
検出原理	透過型
監視範囲	
増幅器検出距離	OIF
OIF	
検出距離 [mm]	54
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-20～80
機械的仕様	
センサヘッド形状	L型
全長 [mm]	4000
最小曲げ半径 [mm]	30
材質	アダプタ: PA
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	アルミニウム
被覆材質	塩化ビニール (PVC)
備考	
梱包数	1 個