


E20350



拡散反射型ファイバセンサ
FT-00-P-A-M6/2,5M

廃止品 - 参考資料

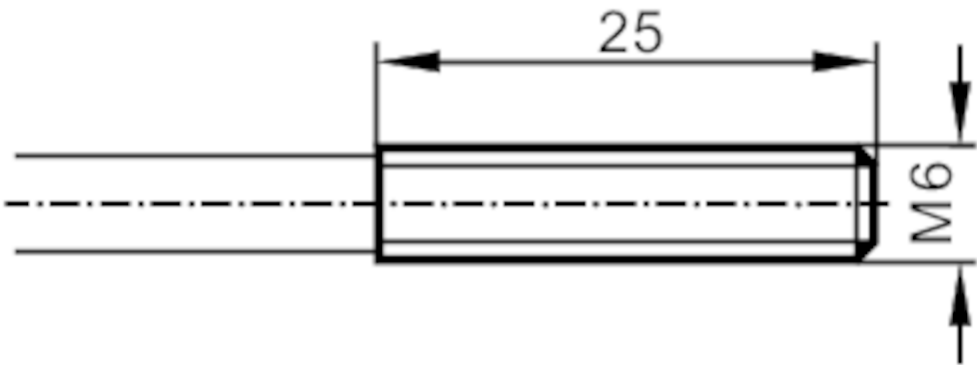

アプリケーション	
検出原理	拡散反射型光電センサ
監視範囲	
増幅器検出距離	OKF, OUF
OKF	
検出距離	[mm] 28
OUF	
検出距離	[mm] 28
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -20～80
機械的仕様	
センサヘッド形状	ストレート
ヘッド接続	M6
検出ヘッド長さ	[mm] 25
全長	[mm] 2500
最小曲げ半径	[mm] 20
材質	アダプタ: PPE
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	アルミニウム

E20350



拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-P-A-M6/2,5M

被覆材質	塩化ビニール (PVC)
備考	
梱包数	1 個