


E20351



拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-P-A-R4/1,5M

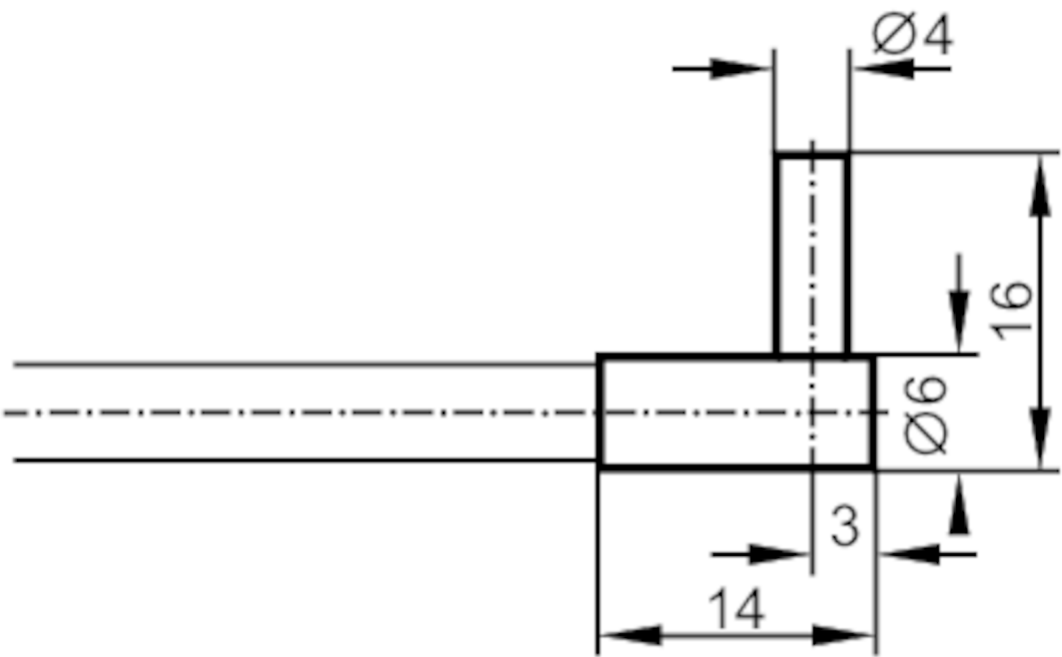

アプリケーション

検出原理	拡散反射型光電センサ
アプリケーション	産業用環境向け

監視範囲

増幅器検出距離	OKF, OUF
---------	----------

OKF

検出距離	[mm]	36
------	------	----

OUF

検出距離	[mm]	36
------	------	----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-20～80
--------	------	--------

機械的仕様

重量	[g]	68.5
----	-----	------

センサヘッド形状	L型
----------	----

センサヘッド径	[mm]	4
---------	------	---

検出ヘッド長さ	[mm]	10
---------	------	----

全長	[mm]	1500
----	------	------

最小曲げ半径	[mm]	20
--------	------	----

ファイバーレイアウト	①
------------	---

材質	アダプタ: PPE
----	-----------

E20351



拡散反射型ファイバセンサ
FT-00-P-A-R4/1,5M

ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	アルミニウム
被覆材質	塩化ビニール (PVC)
アクセサリ	
付属品	E20103
備考	
梱包数	1 個

