


廃止品 - 参考資料

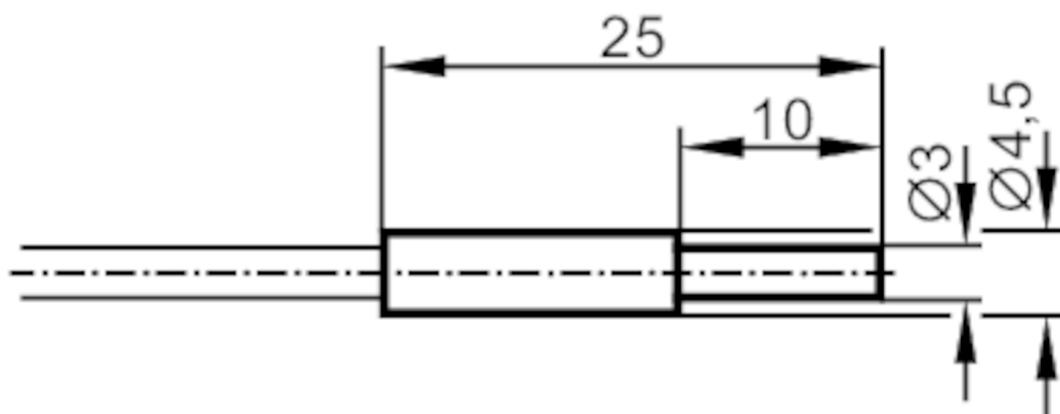

アプリケーション

検出原理	拡散反射型光電センサ
------	------------

監視範囲

増幅器検出距離	OKF, OUF
---------	----------

OKF

検出距離	[mm]	28
------	------	----

OUF

検出距離	[mm]	28
------	------	----

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-20~80
--------	------	--------

機械的仕様

センサヘッド形状	ストレート
----------	-------

センサヘッド径	[mm]	3
---------	------	---

検出ヘッド長さ	[mm]	25
---------	------	----

全長	[mm]	2500
----	------	------

最小曲げ半径	[mm]	20
--------	------	----

材質	アダプタ: PPE
----	-----------

ファイバ材質	ガラス
--------	-----

ファイバヘッド材質	アルミニウム
-----------	--------

E20354



拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-P-A-E3/2,5M

被覆材質	塩化ビニール (PVC)
備考	
梱包数	1 個