


E20355



拡散反射型ファイバセンサ
FT-00-A-A-R4/2,5M

廃止品 - 参考資料

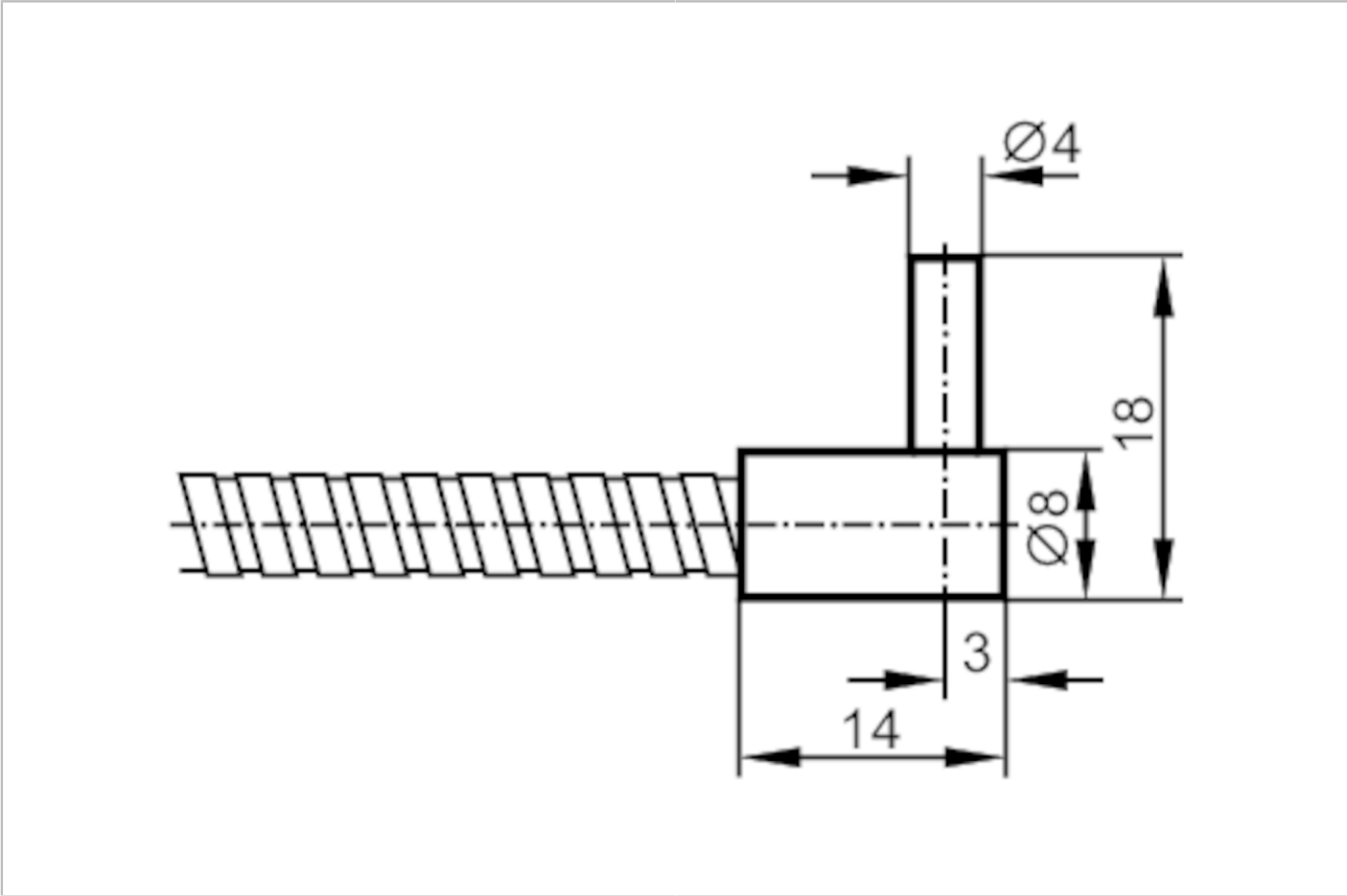

アプリケーション		
検出原理		拡散反射型光電センサ
監視範囲		
増幅器検出距離		OKF, OUF
OKF		
検出距離	[mm]	28
OUF		
検出距離	[mm]	28
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～290
機械的仕様		
センサヘッド形状		L型
センサヘッド径	[mm]	4
検出ヘッド長さ	[mm]	10
全長	[mm]	2500
最小曲げ半径	[mm]	20
材質		アダプタ: ABS樹脂
ファイバ材質		ガラス
ファイバヘッド材質		アルミニウム

E20355



拡散反射型ファイバセンサ
FT-00-A-A-R4/2,5M

被覆材質	アルミニウム
備考	
梱包数	1 個