


E20361



透過型ファイバセンサ

FE-00-A-A-M4/1,5M

廃止品 - 参考資料

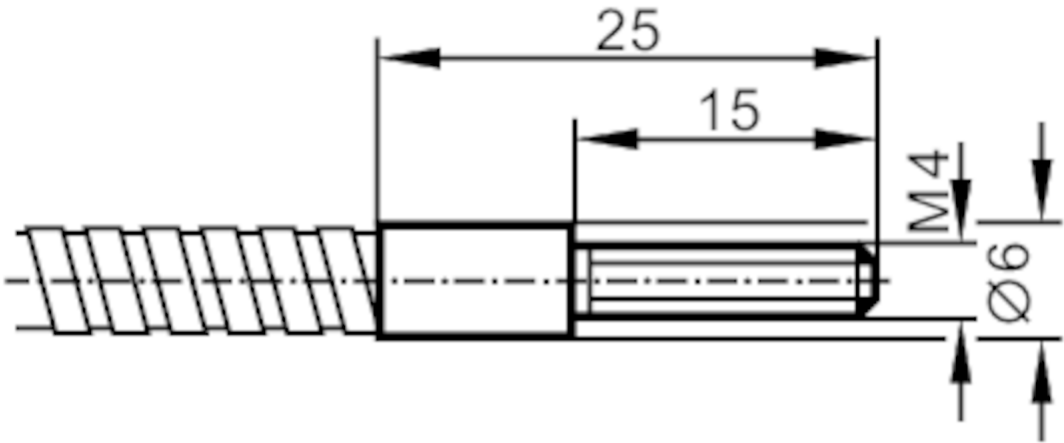

アプリケーション	
検出原理	透過型
監視範囲	
増幅器検出距離	OKF, OUF
OKF	
検出距離	[mm] 108
OUF	
検出距離	[mm] 108
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -40～290
機械的仕様	
センサヘッド形状	ストレート
ヘッド接続	M4
検出ヘッド長さ	[mm] 15
全長	[mm] 1500
最小曲げ半径	[mm] 20
材質	アダプタ: ABS樹脂
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	アルミニウム

E20361



透過型ファイバセンサ

FE-00-A-A-M4/1,5M

被覆材質	アルミニウム
備考	
梱包数	1 個