


E20380



拡散反射型ファイバセンサ
FT-00-N-V-M6/S

廃止品 - 参考資料

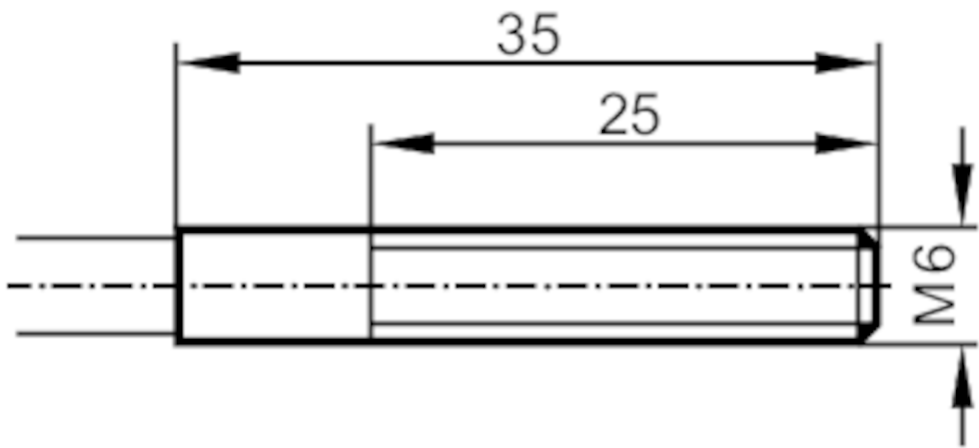

アプリケーション	
検出原理	拡散反射型光電センサ
監視範囲	
増幅器検出距離	OKF, OUF
OKF	
検出距離	[mm] 40
OUF	
検出距離	[mm] 40
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -20～140
機械的仕様	
センサヘッド形状	ストレート
ヘッド接続	M6
検出ヘッド長さ	[mm] 35
全長	[mm] 600
最小曲げ半径	[mm] 20
材質	アダプタ: ABS樹脂
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	ステンレス 1.4305 (SUS303)

E20380



拡散反射型ファイバセンサ
FT-00-N-V-M6/S

被覆材質	FKM
備考	
梱包数	1 個