


廃止品 - 参考資料

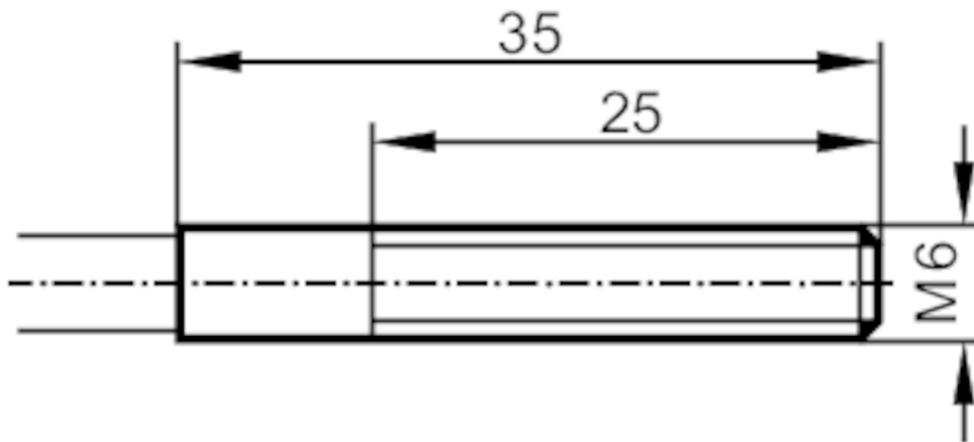

アプリケーション

検出原理	拡散反射型光電センサ
アプリケーション	産業用環境向け

監視範囲

増幅器検出距離	OGF
---------	-----

OGF

検出距離 [mm]	15
-----------	----

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-20~80
-------------	--------

機械的仕様

重量 [g]	50.2
センサヘッド形状	ストレート
ヘッド接続	M6
検出ヘッド長さ [mm]	35
全長 [mm]	600
最小曲げ半径 [mm]	20
ファイバーレイアウト	①
材質	アダプタ: PPE

E20383



拡散反射型ファイバセンサ

FT-18-P-A-M6

ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	アルミニウム
被覆材質	塩化ビニール (PVC)
アクセサリ	
付属品	六角ナット: 4 x M6, ステンレス 菊ワッシャー: 2
備考	
梱包数	1 個