




段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。

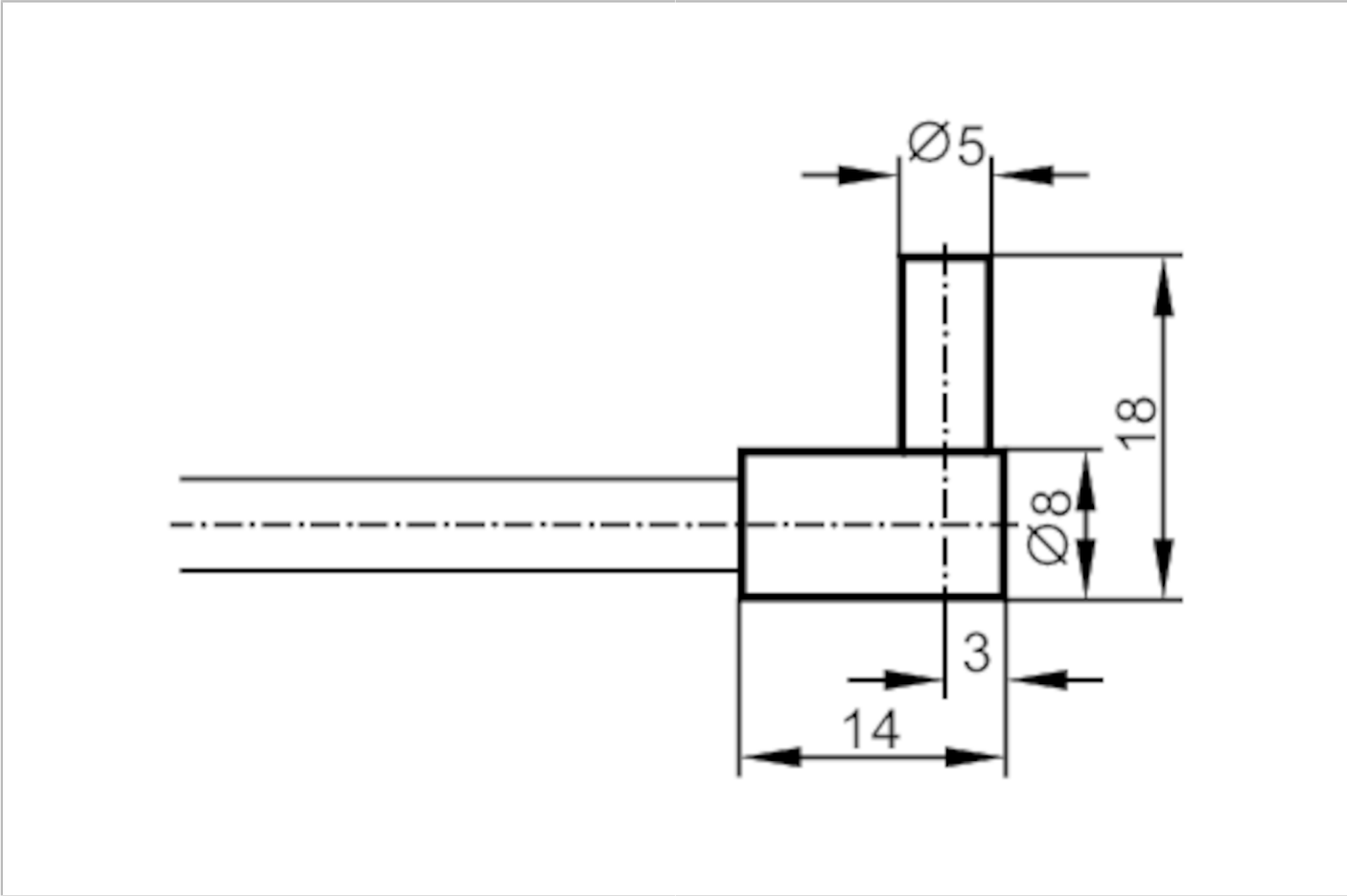

アプリケーション		
検出原理		拡散反射型光電センサ
アプリケーション		産業用環境向け
監視範囲		
増幅器検出距離		OGF
OGF		
検出距離	[mm]	12
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～80
機械的仕様		
重量	[g]	59.4
センサヘッド形状		L型
センサヘッド径	[mm]	5
検出ヘッド長さ	[mm]	10
全長	[mm]	600
最小曲げ半径	[mm]	20
ファイバーレイアウト		①
材質		アダプタ: PPE

E20384



拡散反射型ファイバセンサ

FT-18-P-A-R5

ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	アルミニウム
被覆材質	塩化ビニール (PVC)
アクセサリ	
付属品	取付けクランプ; E10221
備考	
梱包数	1 個