




廃止品 - 参考資料

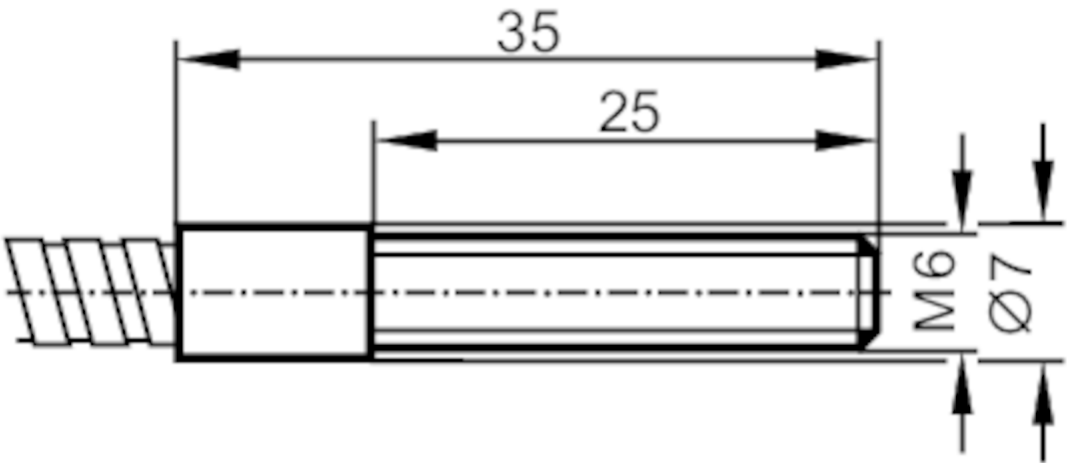

アプリケーション	
検出原理	拡散反射型光電センサ
監視範囲	
増幅器検出距離	OGF
OGF	
検出距離	[mm] 15
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -40～290
機械的仕様	
重量	[g] 0.055
センサヘッド形状	ストレート
ヘッド接続	M6
検出ヘッド長さ	[mm] 25
全長	[mm] 600
最小曲げ半径	[mm] 20, (固定取付けの場合)
ファイバーレイアウト	①
材質	アダプタ: PPE
ファイバ材質	ガラス

E20385



拡散反射型ファイバセンサ

FT-18-A-A-M6

ファイバヘッド材質	アルミニウム
被覆材質	アルミニウム
アクセサリ	
付属品	六角ナット: 2 x M6, ステンレス 菊ワッシャー: 2
備考	
梱包数	1 個