


## 廃止品 - 参考資料

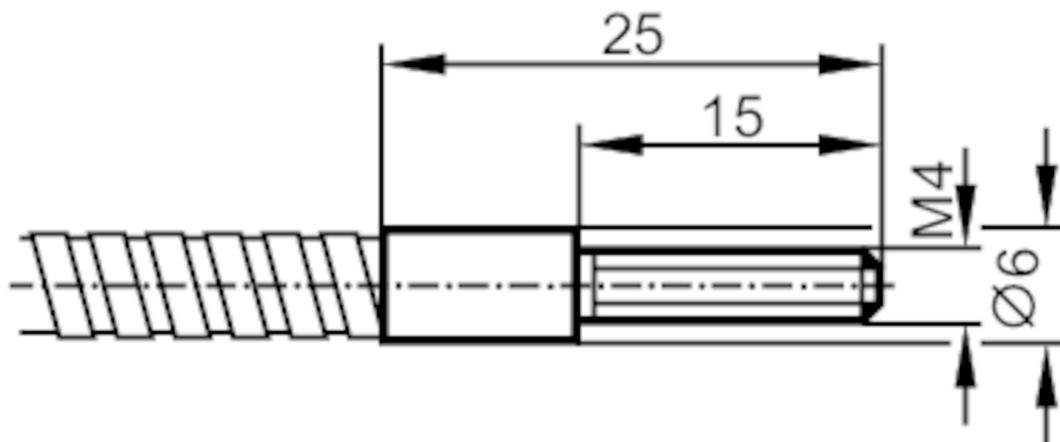

## アプリケーション

検出原理	透過型
------	-----

## 監視範囲

増幅器検出距離	OGF
---------	-----

## OGF

検出距離 [mm]	80
-----------	----

## 使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-40~290
-------------	---------

## 機械的仕様

重量 [g]	0.059
センサヘッド形状	ストレート
ヘッド接続	M4
検出ヘッド長さ [mm]	15
全長 [mm]	600
最小曲げ半径 [mm]	20, (固定取付けの場合)
ファイバーレイアウト	●
材質	アダプタ: PPE
ファイバ材質	ガラス

# E20389



## 透過型ファイバセンサ

FE-18-A-A-M4

ファイバヘッド材質	アルミニウム
被覆材質	アルミニウム
<b>アクセサリ</b>	
付属品	六角ナット: 4 x M4 菊ワッシャー: 4
<b>備考</b>	
梱包数	1 個