


E20390



透過型ファイバセンサ
FE-18-A-A-R4

廃止品 - 参考資料

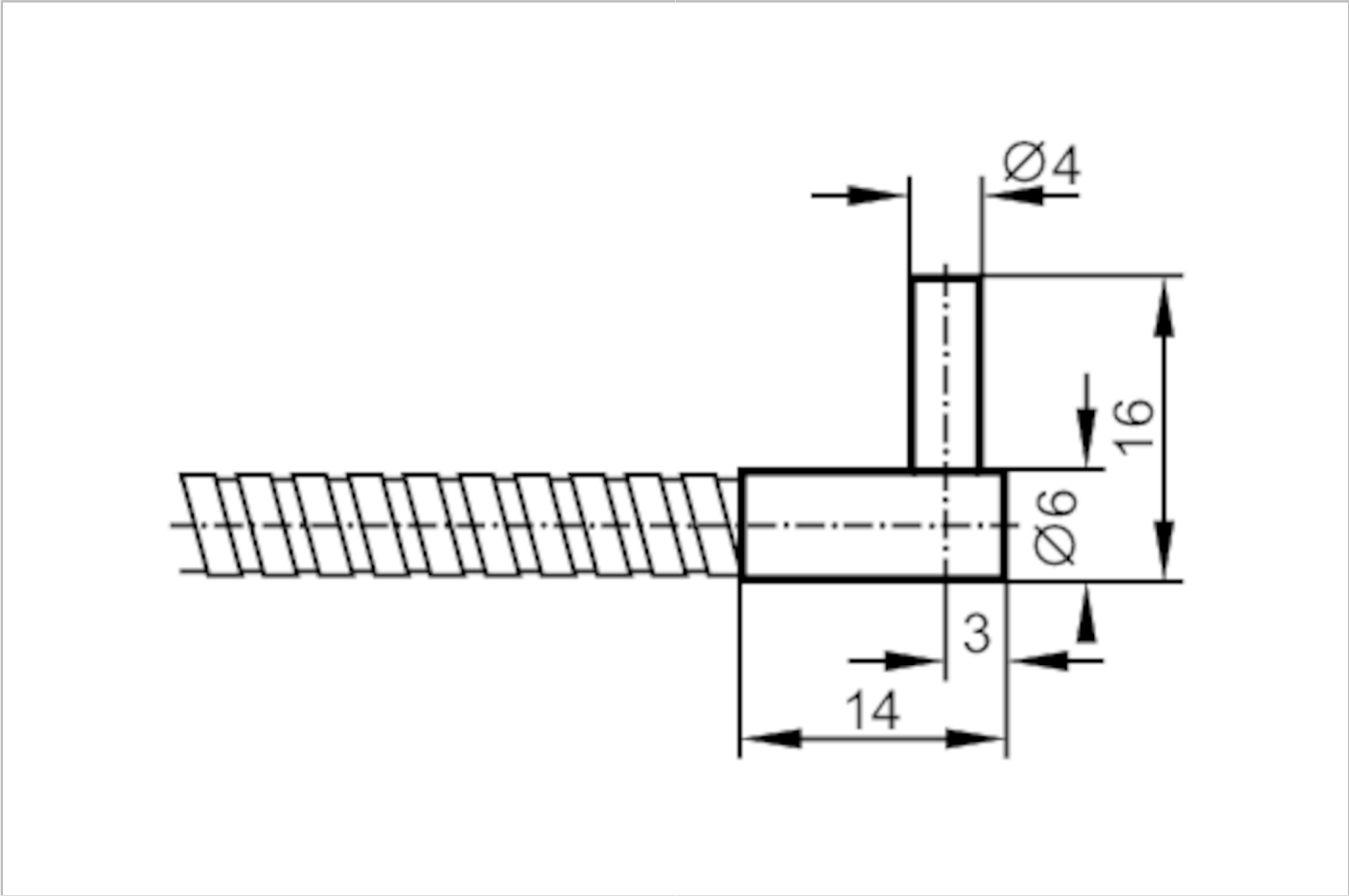

アプリケーション		
検出原理		透過型
監視範囲		
増幅器検出距離		OGF
OGF		
検出距離	[mm]	80
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～290
機械的仕様		
重量	[g]	0.074
センサヘッド形状		L型
センサヘッド径	[mm]	4
検出ヘッド長さ	[mm]	10
全長	[mm]	600
最小曲げ半径	[mm]	20, (固定取付けの場合)
ファイバーレイアウト		●
材質		アダプタ: PPE
ファイバ材質		ガラス

E20390



透過型ファイバセンサ

FE-18-A-A-R4

ファイバヘッド材質	アルミニウム
被覆材質	アルミニウム
アクセサリ	
付属品	E20103
備考	
梱包数	1 個