


E20396



透過型ファイバセンサ
FE-30-P-A-R6/0,8m

廃止品 - 参考資料

代替品: E20329
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

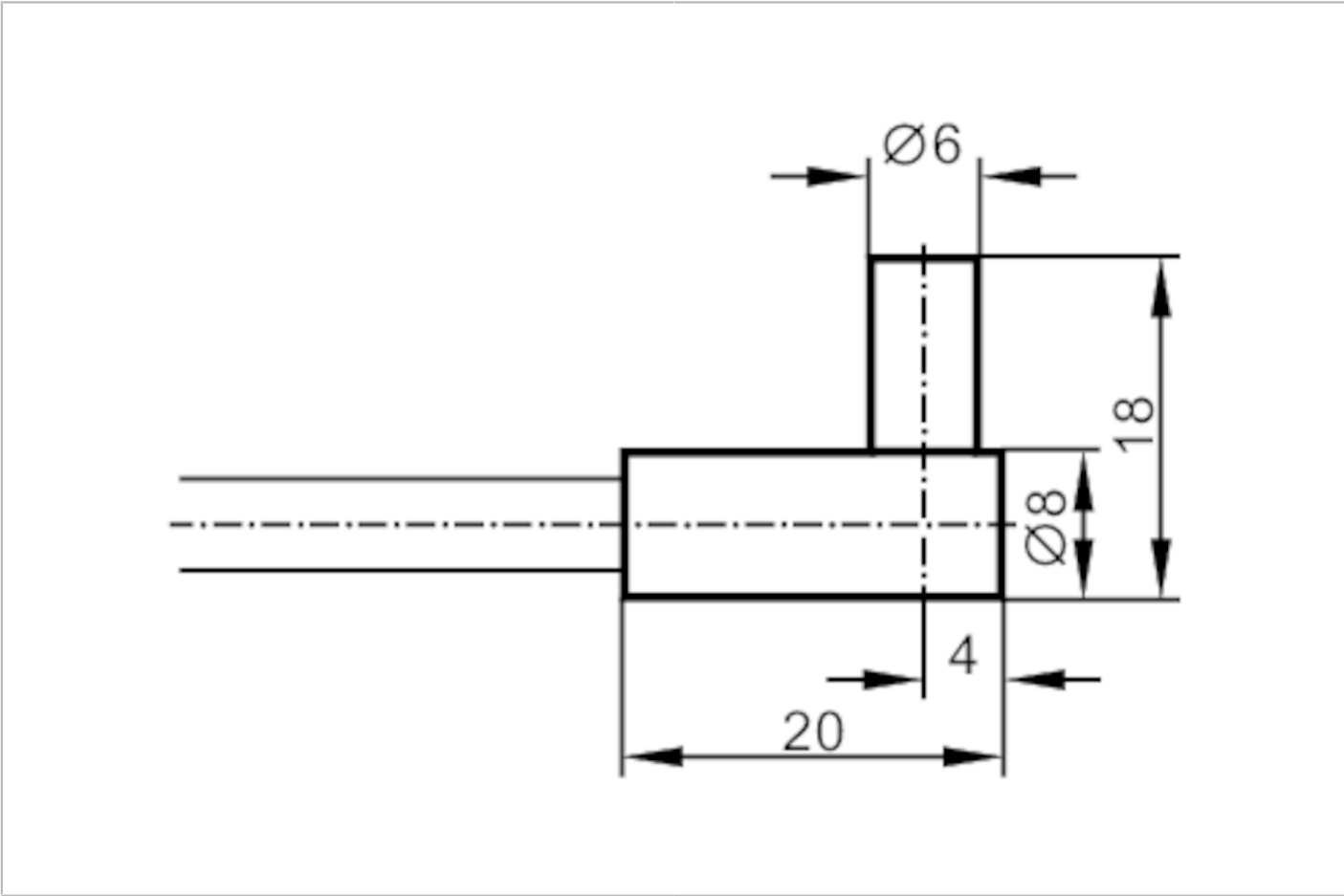

アプリケーション	
検出原理	透過型
監視範囲	
増幅器検出距離	OIF
OIF	
検出距離	[mm] 300
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -20～80
機械的仕様	
センサヘッド形状	L型
全長	[mm] 800
最小曲げ半径	[mm] 30
材質	アダプタ: PA
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	アルミニウム
被覆材質	塩化ビニール (PVC)

E20396



透過型ファイバセンサ
FE-30-P-A-R6/0,8m

備考	
梱包数	1 個