

E21036




拡散反射型ファイバセンサ

FT-11-M-V-M6/2M

廃止品 - 参考資料

代替品: E21038
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

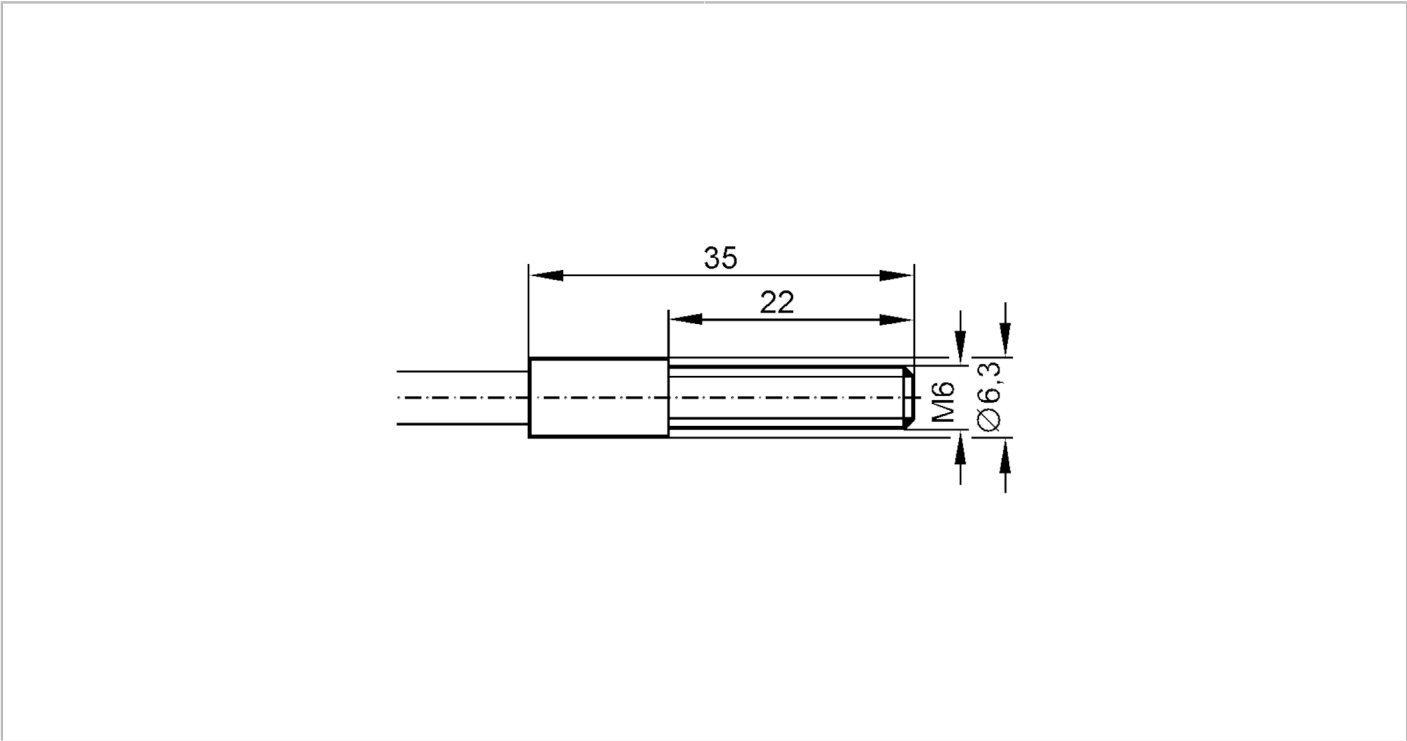

アプリケーション	
検出原理	拡散反射型光電センサ
監視範囲	
増幅器検出距離	OB5030
OB50	
検出距離	[mm] 40
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -20～150
機械的仕様	
センサヘッド形状	ストレート
ヘッド接続	M6
全長	[mm] 600
最小曲げ半径	[mm] 20
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	ステンレス 1.4305 (SUS303)
被覆材質	金属シリコン
備考	
梱包数	1 個