

# E21037




拡散反射型ファイバセンサ

FT-11-M-V-M6/1,2M

廃止品 - 参考資料

代替品: E21038

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

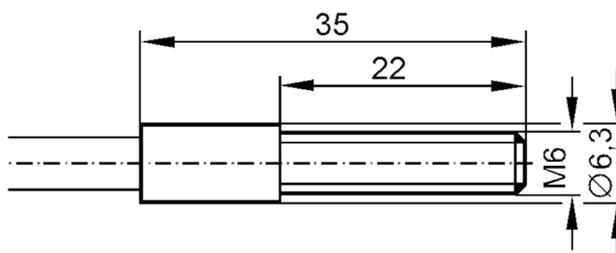

## アプリケーション

検出原理 拡散反射型光電センサ

## 監視範囲

増幅器検出距離 OB5030

## OB50

検出距離 [mm] 35

## 使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -20~150

## 機械的仕様

センサヘッド形状 ストレート

ヘッド接続 M6

全長 [mm] 1200

最小曲げ半径 [mm] 20

ファイバ材質 ガラス

ファイバヘッド材質 ステンレス 1.4305 (SUS303)

被覆材質 金属シリコン

## 備考

梱包数 1 個